


Ficha técnica del producto

Especificaciones

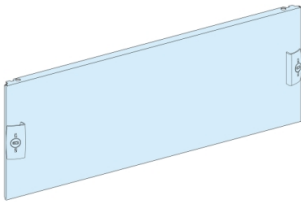

Tapa G/P Plena 5 Modulos, Alto=2



03805

Discontinuado el: 21 mar 2024

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Categoría De Accesorios / Repuestos	Accesorio de instalación
Rango De Compatibilidad	Prisma (Prisma G) cofret Prisma (Prisma P) Cabina
Tipo De Tapa Frontal	Plano
Dispositivo Instalado	TeSys: fijo TeSys U - horizontal instalación Altistart: ATS01N
Descripción De Poles	9 x 3P: carril modular soporte: TeSys U horizontal instalación

Complementario

Descripción De Cofret/Armario	Envolv. montado en suelo - ancho 600 mm Envolv. montado en pared - ancho 600 mm Celda - ancho 650 mm profundidad 400 mm Envolv. Pack - ancho 555 mm
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	5
Estándares	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De Superficie	Mate Suave
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco (RAL 9001)
Altura	250 mm
Ancho	500 mm
Peso Del Producto	1,04 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Functional Unit	600 mm Prisma G envolv. montado en suelo TeSys TeSys U fijo horizontal 3P 9 directo 5
	600 mm Prisma G envolv. montado en pared TeSys TeSys U fijo horizontal 3P 9 directo 5
	600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Altistart ATS01N 9 5
	600 mm Prisma G envolv. montado en pared Altistart ATS01N 9 5
	600 mm Prisma G envolv. montado en suelo Altistart ATS01N 2 5
	600 mm Prisma G envolv. montado en pared Altistart ATS01N 2 5
	650 mm 400 mm Prisma P celda Altistart ATS01N 9 5
	650 mm 400 mm Prisma P celda Altistart ATS01N 2 5

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	26,600 cm
Paquete 1 Longitud	51,500 cm
Paquete 1 Peso	1,050 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	17,000 cm
Paquete 2 Ancho	27,500 cm
Paquete 2 Longitud	52,000 cm
Paquete 2 Peso	10,800 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	270
Paquete 3 Altura	96,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	291,600 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)