


# Ficha técnica del producto

Especificaciones

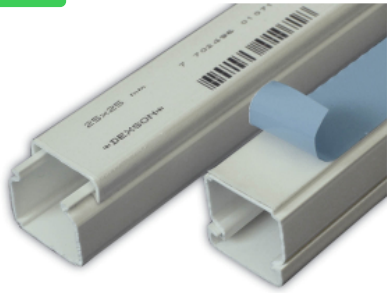

## CABLECANAL SUP 25X25 S/ADH X 2MTS

DXN10081

### Principal

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Gama de producto              | Dexson            |
| Tipo de producto o componente | Mini trunking     |
| Presentación del dispositivo  | Con cubierta      |
| Equipo proporcionado          | Sin adhesivo      |
| Color                         | Blanco (RAL 9003) |
| Cantidad por juego            | 1                 |

### Complementario

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Dimensión de trunking | 25 x 25 mm                  |
| Compartimentado       | 1 compartimiento            |
| Modo de fijación      | Fijado mediante tornillo    |
| Material              | PVC (cloruro de polivinilo) |
| Longitud              | 2000 mm                     |
| Ancho                 | 25 mm                       |
| Alto                  | 25 mm                       |

### Entorno

|  |   |
|--|---|
| Retardancia al fuego                   | Media pensión conforme a UL 94 V0<br>Autoextinguible<br>M1 conforme a UNE 23727 |
| Normas                                 | IEC 61084-2-1<br>UL 1565  |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...50 °C  |
| Características ambientales            | Resistente al aceite<br>Resistente al impacto<br>Resistente al lubricante       |
| Grado de protección IP                 | IP42  |
| Protección IK (Tabular)                | IK07  |

### Unidades de embalaje

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unit Type of Package 1       | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1   |

---

Package 1 Weight 0,359 kg

## Sostenibilidad de la oferta

---

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible          | Producto verde premium  |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración de REACH</a>  |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí  |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>   |

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía 18 Meses

Reemplazo(s) recomendado(s)