


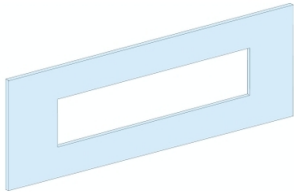

Afdekplaat 3-4 NS250 verticaal



03243

! Niet meer leverbaar sinds: 14 nov 2023

! Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Prisma
Productgamma	Prisma G Prisma P
Type Product Of Component	Frontpaneel
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Installatietoehoren
Bereik Compatibiliteit	Prisma Prisma G behuizing Prisma Prisma P cel
Type Frontplaat	Uitsparing
Geïnstalleerd Apparaat	Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: uittrekken NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: motormechanisme - verticaal installatie

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Beschrijving Polen	4 x 3P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: CVS100...160 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: CVS250 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 4 x 3P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie 3 x 4P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: NSX100...160 verticaal installatie 2 x 3P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: NSX250 verticaal installatie
Bedieningspositie	Verticaal

Complementaire kenmerken

Beschrijving Behuizing/ Cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
Aansluitpositie	Linery FC Directe aansluiting
Aantal Verticale Modules	5
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Productcertificeringen	ASEFA
Materiaal	Staal
Afwerking Oppervlakte	Mat Glad
Beschermende Behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
Kleur	Wit (RAL 9001)
Hoogte	250 mm
Breedte	500 mm
Nettogewicht	0,82 kg
Hoeveelheid Per Set	Set van 1

Functionele Unit	650 mm 400 mm Prisma P cel Easycompact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P cel Easycompact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P cel Easycompact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P cel Easycompact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P cel Easycompact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P cel Easycompact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P cel Easycompact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P cel Easycompact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 Linergy FC 6
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 Linergy FC 6
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder plug-in motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder plug-in motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen verticaal 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen verticaal 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder plug-in motormechanisme verticaal 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder plug-in motormechanisme verticaal 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken omschakelen verticaal 3P 2 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken omschakelen verticaal 4P 2 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken motormechanisme verticaal 3P 2 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder uittrekken motormechanisme verticaal 4P 2 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 6
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 6
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 6
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 6
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 direct 8
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen verticaal 3P 4 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen verticaal 4P 3 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder plug-in motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder plug-in motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen verticaal 3P 4 direct 10

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen verticaal 4P 3 direct 10

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct 10

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder plug-in rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct 10

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder plug-in motormechanisme verticaal 3P 4 direct 10

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder plug-in motormechanisme verticaal 4P 3 direct 10

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder uittrekken omschakelen verticaal 3P 2 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder uittrekken omschakelen verticaal 4P 2 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 2 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 2 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder uittrekken motormechanisme verticaal 3P 2 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder uittrekken motormechanisme verticaal 4P 2 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder vast motormechanisme verticaal 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen verticaal 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P cel compact NSX250 zonder plug-in omschakelen verticaal 4P 3 Linergy FC 8

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm Prisma G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11

600 mm Prisma G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	26,000 cm
Package 1 Length	52,000 cm
Package 1 Weight	700,000 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	16,600 cm
Package 2 Width	27,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	8,300 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	270
Package 3 Height	65,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	247,200 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Reach Vrij Van Svhc



Vrij Van Giftige Zware Metalen



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

[Ja](#)



Product Met Halogeenvrije Kunststof
Onderdelen

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Milieu-Informatie

[Milieuprofiel van het product](#)