


Productinformatieblad

Specificaties

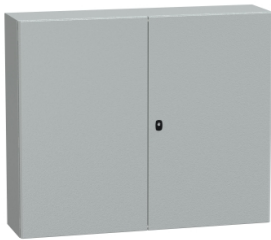

Spacial S3D dubb. v. deur met montagepl.. H1000xB1200xD300
IP55 IK10 RAL7035.

NSYS3D101230DP

Hoofdkenmerken

Gamma	Spacial
Productnaam	Spacial S3D
Toepassing	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
Nominale Hoogte Kast	1000 mm
Nominale Breedte Kast	1200 mm
Nominale Diepte Kast	300 mm
Deurtype	Vol
Beschrijving Montageplaat	Vol
Type Wartelplaat	Standaard
Type Toebehoren Installatie	Wandmontage
Apparaatsamenstelling	1 behuizing 2 kabelkwartelplaat 2 deur met slot 1 montageplaat

Complementaire kenmerken

Lichaamstype	Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte Lichaam uit één stuk
Aantal Deuren	Voorkant: 2 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type Slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
Toegankelijkheid Voor Werking	Voorkant
Afneembare Onderdelen	Deur via scharnieren Kabelkwartelplaat met schroeven Montageplaat via bevestigingselement
Materiaal	Behuizing: staal Montageplaat: gegalvaniseerd staal
Oppervlakte Afwerking	Behuizing: epoxy-polyester poeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Productcertificeringen	DNV LR cUL GL BV UL

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Nettogewicht	75 kg
--------------	-------

Omgeving

Ik Beschermingsgraad	IK10 conform IEC 62262
Ip-Beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	35,5 cm
Package 1 Width	102 cm
Package 1 Length	123 cm
Package 1 Weight	72,8 kg
Unit Type Of Package 2	PAL
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	116 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	122 cm
Package 2 Weight	158 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist