


Спецификация на продукт

Спецификации

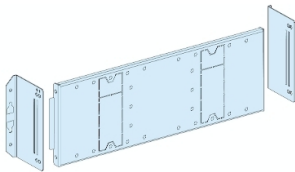

Монтажна плоча за EZC250 G



03104

⚠ Препоръчва се да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични приложения

⚠ Препоръчва се

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma G
Тип Продукт Или Компонент	Монтиращи плочи
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma G) Табло
Installation Description	Floor-standing enclosure 600 mm Wall-mounted enclosure 600 mm
Инсталирано Устройство	EasyPact: Фиксиран EZC100 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт - Хоризонтален инсталация EasyPact: Фиксиран EZC250 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт - Хоризонтален инсталация EasyPact: Фиксиран EZC250 Беззащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация EasyPact: Фиксиран EZCV250 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт - Хоризонтален инсталация EasyPact: Фиксиран EZCV250 Сзащита от утечка на земя - контрол: щифт - вертикален инсталация
Описание На Полюсите	1 x 3P: Фиксиран EZC100 Хоризонтален 1 x 4P: Фиксиран EZC100 Хоризонтален 1 x 3P: Фиксиран EZC250 Хоризонтален 1 x 4P: Фиксиран EZC250 Хоризонтален 4 x 3P: Фиксиран EZC250 вертикален 3 x 4P: Фиксиран EZC250 вертикален 1 x 3P: Фиксиран EZCV250 Хоризонтален 1 x 4P: Фиксиран EZCV250 Хоризонтален 4 x 3P: Фиксиран EZCV250 вертикален 3 x 4P: Фиксиран EZCV250 вертикален
Number Of Vertical Modules [50 Mm]	4: EZC100 Без, direct в 600 mm floor-standing enclosure 4: EZC100 Без, direct в 600 mm wall-mounted enclosure 4: EZC250 Без, direct в 600 mm floor-standing enclosure 4: EZC250 Без, direct в 600 mm wall-mounted enclosure 7: EZC250 Без, direct в 600 mm floor-standing enclosure 7: EZC250 Без, direct в 600 mm wall-mounted enclosure 4: EZCV250 C, direct в 600 mm floor-standing enclosure 4: EZCV250 C, direct в 600 mm wall-mounted enclosure 7: EZCV250 C, direct в 600 mm floor-standing enclosure 7: EZCV250 C, direct в 600 mm wall-mounted enclosure
Стандарти	IEC 61439-2
Продуктови Сертификати	ASEFA

Допълнителни устройства

Защитни Мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Покритие	Гладък Матиран

Цена без ДДС

Цвят	Бял (RAL 9001)
Широчина	600 mm
Височина	200 mm
Нето Тегло На Продукта	1,32 kg

Functional Unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact EZC100 Без Фиксиран щифт Хоризонтален 3P 1 direct 4 75 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact EZC100 Без Фиксиран щифт Хоризонтален 3P 1 direct 4 75 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact EZC100 Без Фиксиран щифт Хоризонтален 4P 1 direct 4 75 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact EZC100 Без Фиксиран щифт Хоризонтален 4P 1 direct 4 75 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact EZC250 Без Фиксиран щифт Хоризонтален 3P 1 direct 4 75 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact EZC250 Без Фиксиран щифт Хоризонтален 3P 1 direct 4 75 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact EZC250 Без Фиксиран щифт Хоризонтален 4P 1 direct 4 75 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact EZC250 Без Фиксиран щифт Хоризонтален 4P 1 direct 4 75 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact EZC250 Без Фиксиран щифт вертикален 3P 4 direct 7 150 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact EZC250 Без Фиксиран щифт вертикален 3P 4 direct 7 150 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact EZC250 Без Фиксиран щифт вертикален 4P 3 direct 7 150 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact EZC250 Без Фиксиран щифт вертикален 4P 3 direct 7 150 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact EZCV250 С Фиксиран щифт Хоризонтален 3P 1 direct 4 75 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact EZCV250 С Фиксиран щифт Хоризонтален 3P 1 direct 4 75 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact EZCV250 С Фиксиран щифт Хоризонтален 4P 1 direct 4 75 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact EZCV250 С Фиксиран щифт Хоризонтален 4P 1 direct 4 75 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact EZCV250 С Фиксиран щифт вертикален 3P 4 direct 7 150 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact EZCV250 С Фиксиран щифт вертикален 3P 4 direct 7 150 mm 600 mm Prisma G floor-standing enclosure EasyPact EZCV250 С Фиксиран щифт вертикален 4P 3 direct 7 150 mm 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure EasyPact EZCV250 С Фиксиран щифт вертикален 4P 3 direct 7 150 mm
-----------------	--

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	15,200 cm
Package 1 Length	45,000 cm
Package 1 Weight	1,320 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	20,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	21,120 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	64

Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	84,480 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Токсични Тежки Метали

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От RoHS [Да](#)

✓

Продукт От Пластмасови Части Без Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната Среда

[Екологичен профил на продукт](#)