


# Спецификация на продукт

Спецификации

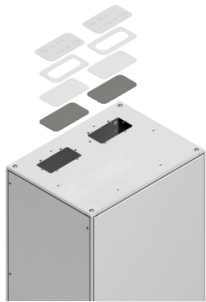

## Таван за каб.плочи 800x500

NSYSRCE850

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 23.01.2021 г.

⚠️ Преустановен

### Основни

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Обхват                              | Spacial                              |
| Допълнителни Устройства И Аксесоари | Аксесоар за проводник                |
| Тип Продукт Или Компонент           | Кабелен вход                         |
| Приложение На Устройството          | Многофункционален                    |
| Място На Монтаж                     | Горна част на табло                  |
| Съвместимост На Гамата              | Spacial (Spacial SF) подходящо табло |
| Състав На Устройството              | 1 горен панел                        |

### Допълнителни устройства

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Материал            | Стомана                                                                  |
| Цвят                | Сив (RAL 7035)                                                           |
| Покритие            | Епоксидно полиестерно прахово боядисване                                 |
| Начин На Монтаж     | Чрез винтове - винтов типM12 - точка за фиксиране на горния панеллокация |
| Тип Уплътнение      | Cable entry plates                                                       |
| Кабелен Вход        | 1 вход                                                                   |
| Широчина            | Реален: 770 mm<br>Номинален: 800 mm                                      |
| Дълбочина           | Реален: 470 mm<br>Номинален: 500 mm                                      |
| Брой Отвори         | 2 отвора                                                                 |
| Размери На Отворите | 232 x 117 mm                                                             |

### Гаранции по договора

|          |           |
|----------|-----------|
| Гаранция | 18 months |
|----------|-----------|

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Устойчиво развитие



Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO<sub>2</sub> продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност   RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓

Reach Не Е Включен В Svhc

✓

Без Живак

✓

Информация За Освобождаване От [Да](#) Rohs

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На  
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната Среда [Екологичен профил на продукт](#)