


# Folha de dados do produto 04491

## Características

# BARRAMENTO PRE FABRICADO NT16 EXTRAIVEL TRIPOLAR

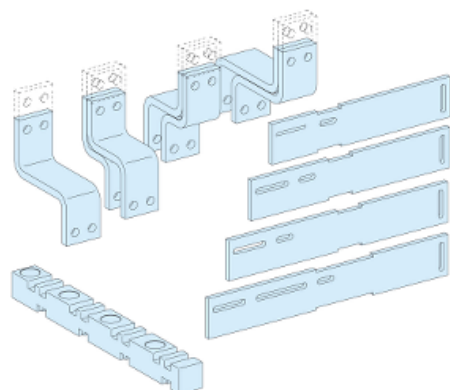

### Principal

Gama	Prisma
Tipo de produto ou componente	Ligação
Categoria de acessórios/peças separadas	Acessório atual distribuição

### Complementar

Conexão de dispositivo cúbico	Barramento Linergy
Descrição de polos	3P
Descrição de instalação	Cubículo - largura 650 mm
Profundidade cúbica	400 mm : frontal 400 + 400 mm : posterior
Dispositivo instalado	Compacto : prolongamento NS1600 - controle: punho giratório frontal direto vertical instalação Compacto : prolongamento NS1600 - controle: mecanismo de motor vertical instalação Compacto : prolongamento NS1600 - controle: alavanca articulada vertical instalação Masterpact : prolongamento NT16 - controle: alavanca articulada vertical instalação Masterpact : prolongamento NT16 - controle: mecanismo de motor vertical instalação
[Ie] corrente nominal de operação	1600 A
Seção transversal do barramento	80 x 10 mm
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Altura	150 mm
Largura	550 mm
Profundidade	300 mm
Peso do produto	17,38 kg

### Meio ambiente

Padrões	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificações do produto	ASEFA

## Oferta sustentável

Status de oferta sustentável	Produto Green Premium
RoHS	Conforme - from 952 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	A referência não contém SVHC acima do limite A referência não contém SVHC acima do limite
Perfil ambiental do produto	Disponível <a href="#">Perfil ambiental do produto</a>
Instruções sobre final de vida de produto	Disponível <a href="#">Informação sobre o fim da vida útil</a>

## Garantia contratual

Período	18 meses
---------	----------