


Ficha técnica del producto

Especificaciones

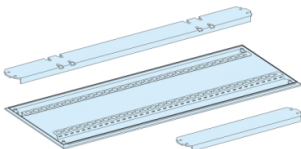

Fondo G IP55 extensión 23 módulos, alto 1.250 mm

08316

Discontinuado el: 15/06/2023

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Panel posterior
Aplicación Del Dispositivo	Distribución eléctrica de baja tensión
Tipo De Envolvente	Envolvente funcional entregado en forma de kit
Montaje De Armario	Empotrar/Sobreponer
Información Adicional	Se pueden combinar uno al lado del otro y uno encima de otro
Type Of Front Plate	Sin
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	23
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	24
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1 IEC 62208

Complementario

[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	1000 V en barras de distribución principales traseras acorde a IEC 61439-2
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Corriente Nominal (In)	630 A en 40 °C acorde a IEC 61439-2
[Icw] Corriente Temporal Admisible	25 kA 1 s acorde a IEC 61439-2
Corriente Nominal De Resistencia Máxima [Ipk]	53 kA acorde a IEC 61439-2
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase I
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado Exterior	Liso Mate
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001
Anchura	600 mm
Altura	1250 mm
Profundidad	260 mm
Peso Del Producto	10,3 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 con puerta
Grado De Protección Ik	IK10 con puerta acorde a EN/IEC 62263
Resistencia Mecánica	Pruebas sísmicas - 2.5G acorde a IEC 60068-2-58

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,0 cm
Paquete 1 Ancho	61,0 cm
Paquete 1 Longitud	123,5 cm
Paquete 1 Peso	10,93 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P2M
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	28,5 cm
Paquete 2 Ancho	120,0 cm
Paquete 2 Longitud	200,0 cm
Paquete 2 Peso	107,44 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)