

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo de fuente de alimentación Modicon Quantum - 120..230 V AC - independiente

140CPS11100C

Discontinuado el: 17/05/2022

Fuera de servicio próximamente el: 31/12/2029

Ventas restringidas para
servicios

Principal

Gama De Producto	Plataforma automática Modicon Quantum
Tipo De Producto O Componente	Módulo da fonte de alimentação
Tipo Fuente De Alimentación	Autônomo

Complementario

Tensión De Entrada	120..0,230 V - tipo de cable: 100..0,276 V) AC 47...63 Hz
Corriente De Entrada	200 mA en 230 V 400 mA en 115 V
Corriente De Entrada	10 A 230 V 20 A 115 V
Potencia Nominal En Va	50 VA
Fusible Asociado	1,5 A, fusión lenta
Distorsión Armónica	<= 10% do valor de rms fundamental
Tensión De Salida	5,1 V CC
Corriente De Salida Fuente De Alimentación	3 A autônomo
Protección Contra Sobreintensidad	Interno
Protección Contra Sobrecargas	Interno
Disipación De Potencia	2 + (3 x Iout) onde Iout é em A
Señalizaciones En Local	Potência (PWR OK), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
Marca	CE
Formato De Módulo	Estándar
Peso Del Producto	0,65 kg

Entorno

Tratamiento De Protección	Recubrimiento conforme a Humiseal 1A33
Normas	UL 508 CSA C22.2 No 142
Certificaciones De Producto	NF cUL
Resistencia A Descargas Electroestáticas	4 kV Contacto acorde a IEC 801-2 8 kV en aire acorde a IEC 801-2
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m 80...2000 MHz acorde a IEC 801-3

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 5000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	16,5 cm
Paquete 1 Longitud	31,5 cm
Paquete 1 Peso	659,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,318 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Si
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China	
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil	


Ficha técnica del producto

140CPS11100C

Esquemas de dimensiones

Bastidores para el montaje de los módulos

Dimensiones de los módulos y los bastidores

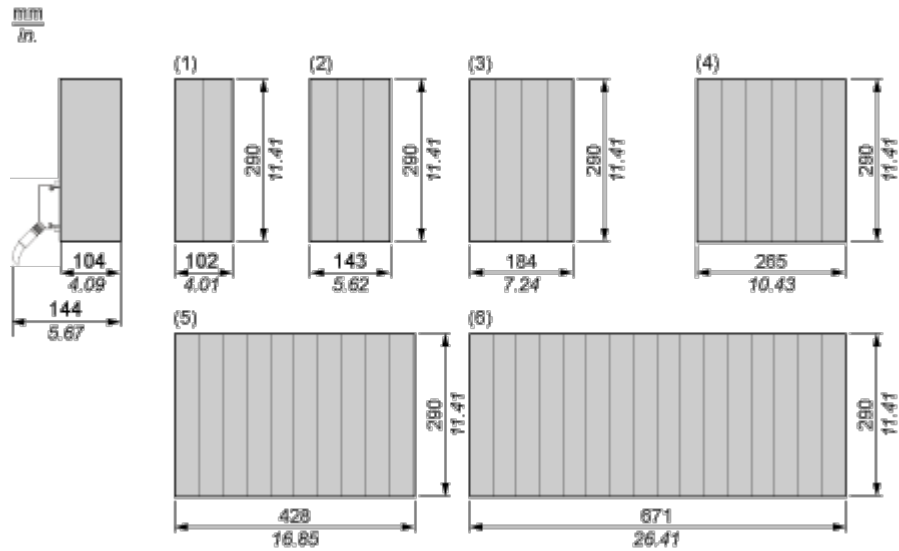

- (1) 2 ranuras
- (2) 3 ranuras
- (3) 4 ranuras
- (4) 6 ranuras
- (5) 10 ranuras
- (6) 16 ranuras

Conexiones y esquema

Módulo de alimentación de 115/230 V CA y 3 A

Diagrama de cableado

