


Produktdatenblatt

Spezifikationen

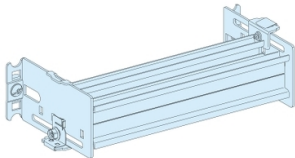

Prisma Plus, System G, Montageplatte für INF32-40

03113

 **Eingestellt am:** 21.06.2023

EAN Code: 3303430031130

 **Nicht mehr lieferbar**

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G
Produkt- Oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse
Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
Installiertes Gerät	FuPact: fixiert INF32 - Steuerung: verlängerter Drehgriff - vertikal Installation FuPact: fixiert INF32 - Steuerung: verlängerter Drehgriff - horizontal Installation FuPact: fixiert INF40 - Steuerung: verlängerter Drehgriff - vertikal Installation
Beschreibung Der Pole	4 3P: fixiert INF32 vertikal Anlage 1 3P: fixiert INF32 horizontal Anlage 1 4P: fixiert INF32 horizontal Anlage 3 4P: fixiert INF32 vertikal Anlage 4 3P: fixiert INF40 vertikal Anlage 3 4P: fixiert INF40 vertikal Anlage
Anzahl An Vertikalen Modulen (50 Mm)	3 Module: INF32, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: INF32, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: INF40, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: INF40, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA

Zusatzmerkmale

Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	600 mm
Höhe	150 mm
Produktgewicht	0,9 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse FuPact INF32 fixiert verlängerter Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 3 40 mm 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact INF32 fixiert verlängerter Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 3 40 mm 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse FuPact INF32 fixiert verlängerter Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 40 mm 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact INF32 fixiert verlängerter Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 40 mm 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse FuPact INF32 fixiert verlängerter Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 3 40 mm 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact INF32 fixiert verlängerter Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 3 40 mm 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse FuPact INF32 fixiert verlängerter Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 3 40 mm 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact INF32 fixiert verlängerter Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 3 40 mm 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse FuPact INF40 fixiert verlängerter Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 3 40 mm 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact INF40 fixiert verlängerter Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 3 40 mm 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse FuPact INF40 fixiert verlängerter Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 3 40 mm 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact INF40 fixiert verlängerter Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 3 40 mm
------------------	--

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	1,800 cm
Vpe 1 Breite	14,600 cm
Vpe 1 Länge	47,000 cm
Vpe 1 Gewicht	900,000 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	20
Vpe 2 Höhe	20,000 cm
Vpe 2 Breite	40,000 cm
Vpe 2 Länge	60,000 cm
Vpe 2 Gewicht	18,760 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	80
Vpe 3 Höhe	45,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	75,040 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil