


Produktdatenblatt

Spezifikationen

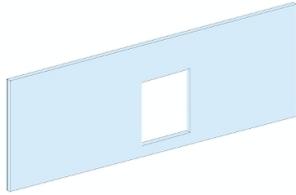

Frontplatte für horizontal befestigt Vigi NSX250, mit Kipphebel/ Drehgriff

03292

! **Eingestellt am:** 21.06.2023

! **Nicht mehr lieferbar**

EAN Code: 3303430032922

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G
Produkt- Oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse Prisma Prisma Pack 250 Gehäuse
Typ Der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPact: fixiert NSX100 - 250 und Amperemeter ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPact: fixiert NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation Enerlin'X: fixiert FDM121 - Steuerung: Fernsteuerung - vertikal Installation
Beschreibung Pole	1 3P: Montageplatte Träger: CVS100 - 160 horizontal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: CVS100 - 160 horizontal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: CVS250 horizontal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: CVS250 horizontal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NSX100 - 160 horizontal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NSX100 - 160 horizontal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NSX250 horizontal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NSX250 horizontal Anlage 1 3P: Montageplatte Träger: NSX100 - 250 und Amperemeter horizontal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: NSX100 - 250 und Amperemeter horizontal Anlage

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Paketgehäuse - Breite 600 mm Bodenstehendes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm Wandmontiertes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	4
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Höhe	200 mm
Produktgewicht	0,8 kg
Menge Pro Satz	Satz à 1

600 + 300 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4

600 + 300 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4

600 + 300 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPact NSX100 - 160 mit fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4

600 + 300 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPact NSX250 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4

600 + 300 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPact NSX250 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4

600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 5

600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 5

600 + 300 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPact NSX250 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4

600 + 300 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPact NSX250 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4

600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 5

600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse ComPact NSX250 mit fixiert direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 5

600 + 300 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4

600 + 300 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter horizontal 3P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4

600 + 300 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4

600 + 300 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPact NSX250 mit fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt mit langer Klemmenabschirmung 4

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	4,000 cm
Vpe 1 Breite	21,500 cm
Vpe 1 Länge	52,500 cm
Vpe 1 Gewicht	800,000 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	17,000 cm
Vpe 2 Breite	22,500 cm
Vpe 2 Länge	53,000 cm
Vpe 2 Gewicht	8,250 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	360
Vpe 3 Höhe	82,000 cm
Vpe 3 Breite	80,000 cm
Vpe 3 Länge	120,000 cm
Vpe 3 Gewicht	319,360 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓ Frei Von Reach-Svhc

- ✓ Frei Von Giftigen Schwermetallen

- ✓ Quecksilberfrei

- ✓ Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

- ✓ Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil