


Produktdatenblatt

Spezifikationen

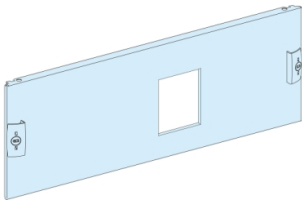

Frontplatte für horizontalen NS250, mit Kipphebel, 4p

03612

Eingestellt am: 09.03.2022

EAN Code: 3303430036128

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma P
Produkt- Oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma P Schaltfeld
Typ Der Frontplatte	Ausschnitt
Art Der Frontplatte	Kabeldurchführung
Installiertes Gerät	EasyPact: fixiert CVS100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPact: fixiert CVS250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
Beschreibung Pole	1 4P: Montageplatte Träger: CVS100 - 160 horizontal Anlage 1 4P: Montageplatte Träger: CVS250 horizontal Anlage
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	4
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Höhe	200 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	0,84 kg
Menge Pro Satz	Satz à 1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 ohne fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact CVS250 ohne fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact CVS100 - 160 mit fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse EasyPact CVS250 mit fixiert Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 4
------------------	--

Montage

Schutzart (Ip)	IP30
----------------	------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	3,0 cm
Vpe 1 Breite	21,0 cm
Vpe 1 Länge	51,0 cm
Vpe 1 Gewicht	840,0 g
Vpe 2 Art	CAR
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	17,0 cm
Vpe 2 Breite	22,5 cm
Vpe 2 Länge	53,0 cm
Vpe 2 Gewicht	10,34 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	360
Vpe 3 Höhe	102,0 cm
Vpe 3 Breite	80,0 cm
Vpe 3 Länge	120,0 cm
Vpe 3 Gewicht	330,88 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen