


Produktdatenblatt

Spezifikationen

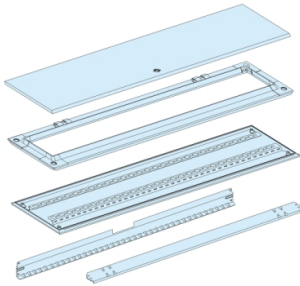

Führung, IP55, B = 300mm, 15 Module

08344

! Eingestellt am: 21.06.2023

EAN Code: 3303430083443

! Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G
Produkt- Oder Komponententyp	Rückplatte Tür
Geräteanwendung	Niederspannungs-Energieverteilung
Gehäusetyp	Funktionsschaltschrank als Satz geliefert
Gehäusemontage	Oberfläche
Gelieferte Ausrüstung	1Tür für Gehäuse
Zusätzliche Informationen	Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Art Der Frontplatte	Ohne
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	15
Anzahl Der 18-Mm-Module Pro Reihe	10
Normen	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	1000 V
[In] Bemessungsstrom	630 A bei 40 °C entspricht IEC 61439-2
Elektrische Isolationsklasse	Klasse I
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Glatt Matt
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	300 mm
Höhe	850 mm
Tiefe	260 mm
Produktgewicht	15,04 kg
Menge Pro Satz	Satz à 1

Montage

Schutzart (Ip)	IP55 mit Tür
----------------	--------------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (Ik)	IK10 mit Tür entspricht EN/IEC 62262
Mechanische Robustheit	Seismische Tests - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	11,000 cm
Vpe 1 Breite	37,000 cm
Vpe 1 Länge	84,000 cm
Vpe 1 Gewicht	14,571 kg
Vpe 2 Art	P12
Vpe 2 Menge	4
Vpe 2 Höhe	37,000 cm
Vpe 2 Breite	80,000 cm
Vpe 2 Länge	120,000 cm
Vpe 2 Gewicht	60,160 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil