


Produktdatenblatt

Spezifikationen

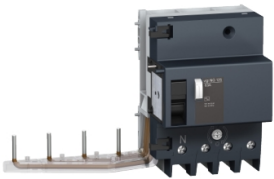

FI-Block Vigi NG125, 4P, 63A, 1000mA, Typ A, selektiv

19035

EAN Code: 3303430190356

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp	Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Kurzbezeichnung Des Geräts	Vigi NG125
Beschreibung Der Pole	4P
[In] Bemessungsstrom	63 A
Netzwerktyp	AC
Erdschlussempfindlichkeit	1000 mA
Erdschlussschutz Zeitverzögerung	Selektiv
Erdschluss-Schutzklasse	Typ A

Zusatzmerkmale

Geräteposition Im System	Abgang
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230-415 V AC 50/60 Hz
Fehlerstrom-Auslösetechnik	Spannungsunabhängig
[Ui] Bemessungs- Isolationsspannung	690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC/EN 60947-2
[Uimp] Bemessungs- Stoßspannungsfestigkeit	8 kV entspricht IEC/EN 60947-2
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Elektrischer Anschluss Für Ls- Schalter	Mit Schrauben
9-Mm-Raster	9
Höhe	118 mm
Breite	189 mm
Tiefe	81 mm
Produktgewicht	0,45 kg
Elektrische Lebensdauer	10000 Zyklen entspricht IEC/EN 60947-2
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen1...35 mm² flexibel Tunnelklemmen1,5...50 mm² fest
Drahtabsolierungslänge	20 mm
[M] Anzugsdrehmoment	3,5 Nm

Montage

Normen	IEC/EN 60947-2:Annex B
--------	------------------------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (Ip)	IP40 entspricht IEC/EN 60947-2
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC/EN 60947-2
Elektromagnetische Verträglichkeit	8/20 µs Impulswiderstand, 5000 A entspricht IEC/EN 60947-2
Tropentauglichkeit	2 entspricht IEC 60068-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Betriebshöhe	2.000 m

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	9,5 cm
Vpe 1 Breite	13,5 cm
Vpe 1 Länge	26,5 cm
Vpe 1 Gewicht	520,0 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	8
Vpe 2 Höhe	30,0 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	4,65 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Quecksilberfrei	
 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja	
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.