


Produktdatenblatt

Spezifikationen

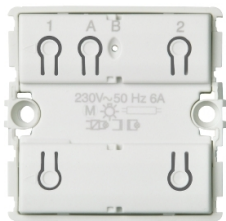

UP-Empfänger Universal-Dimmerausgang Funk

776300

 **Eingestellt am:** 26.03.2024

EAN Code: 4013984185669

 **Lieferbar solange Restbestände vorhanden**

Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kurzbezeichnung Des Geräts	lokaler manueller Kontrollschalter
Ästhetischer Name	ELSO IHC
Menge Pro Satz	1 Stück

Zusatzmerkmale

Max. Leistung	0,25 kW bei 230 V AC
Versorgungsfrequenz	50 Hz
Dimmersteuerung	Lokale Steuerung durch Drucktaster
Anzahl Der Ausgänge	1
Led-Statusanzeige	Mit
Gehäusevariante	Einbau
Material	Kunststoff matt
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt

Montage

Schutzart (Ip)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	6,3 cm
Vpe 1 Breite	9,6 cm
Vpe 1 Länge	10,5 cm
Vpe 1 Gewicht	88,3 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

	Quecksilberfrei
	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen