


Produktdatenblatt

Spezifikationen

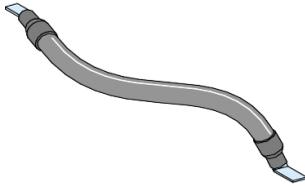

PrismaSeT-P, Linergy DX, Verbindung, 4polig, mit ComPacT NSXm, Länge=240mm

LVS04047

EAN Code: 3606481867247

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- Oder Komponententyp	Flexibler Anschluss
Produktname	Linergy DX
Produktname	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse Linergy Linergy DX Verteilerblock
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Normen	IEC 61439-2, Innengehäuse IEC 61439-1, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Schaltfeld-Geräte-Verbindung	Linergy DX Verteilerblock
Ptc_D77176_Mga	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Gehäuse - Breite 650 mm Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 800 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm Paketgehäuse - Breite 600 mm
Installiertes Gerät	Multi 9: fixiert NG125 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fixiert NG125 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPact: fixiert INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPact: fixiert INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPact: fixiert INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation ComPact: fixiert INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff vertikal Installation Acti 9: fixiert iC120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fixiert iC120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fixiert NG125 NA - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NG160 NA ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fixiert C120 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fixiert C120 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NG160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NG160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NSXm ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation ComPact: fixiert NSXm mit Erdschluss-Schutzeinrichtung - Steuerung: Kippschalter vertikal Installation
Einsatzbedingungen	Additional connector erforderlich für INS40 - 160 (separat zu bestellen)
Nennbetriebsstrom Ie	125 A

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Länge	240 mm
Produktgewicht	0,52 kg
Menge Pro Satz	Satz à 4

600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 ohne fixiert
Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 ohne fixiert
Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 ohne fixiert
Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 ohne fixiert
Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 ohne fixiert
Kippschalter 3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 ohne fixiert Kippschalter
3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 ohne fixiert
Kippschalter 4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 ohne fixiert Kippschalter
4P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 NA fixiert
Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 NA fixiert
Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 NA fixiert
Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 NA fixiert
Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 NA fixiert Kippschalter
3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 NA fixiert Kippschalter
3P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 NA fixiert Kippschalter
4P 1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 NA fixiert Kippschalter
4P 1 direkt 4
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact NG160 ohne fixiert
Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact NG160 ohne fixiert
Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact NG160 ohne fixiert
Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact NG160 ohne fixiert
Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NG160 ohne fixiert
Kippschalter 3P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NG160 ohne fixiert
Kippschalter 3P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NG160 ohne fixiert
Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NG160 ohne fixiert
Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact NG160 NA ohne fixiert
Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact NG160 NA ohne fixiert
Kippschalter 3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact NG160 NA ohne fixiert
Kippschalter 4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact NG160 NA ohne fixiert
Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NG160 NA ohne fixiert
Kippschalter 3P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NG160 NA ohne fixiert
Kippschalter 3P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NG160 NA ohne fixiert
Kippschalter 4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NG160 NA ohne fixiert
Kippschalter 4P 1 direkt 5
650 mm PrismaSeT P Gehäuse
800 mm PrismaSeT P Gehäuse
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 C120 mit fixiert Kippschalter
3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 C120 mit fixiert Kippschalter
3P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 C120 mit fixiert Kippschalter
4P 1 direkt 5
600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 C120 mit fixiert Kippschalter
4P 1 direkt 5
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 C120 mit fixiert Kippschalter 3P
1 direkt 4
300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 C120 mit fixiert Kippschalter 3P 1
direkt 4
300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 C120 mit fixiert Kippschalter 4P
1 direkt 4

300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 C120 mit fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 4

600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 iC120 mit fixiert Kippschalter 3P 1 direkt 5

600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 iC120 mit fixiert Kippschalter 3P 1 direkt 5

600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Acti 9 iC120 mit fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 5

600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Acti 9 iC120 mit fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 5

300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 iC120 mit fixiert Kippschalter 3P 1 direkt 4

300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 iC120 mit fixiert Kippschalter 3P 1 direkt 4

300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Acti 9 iC120 mit fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 4

300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Acti 9 iC120 mit fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 4

600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 mit fixiert Kippschalter 3P 1 direkt 5

600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 mit fixiert Kippschalter 3P 1 direkt 5

600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Multi 9 NG125 mit fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 5

600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Multi 9 NG125 mit fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 5

300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 mit fixiert Kippschalter 3P 1 direkt 4

300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 mit fixiert Kippschalter 3P 1 direkt 4

300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Multi 9 NG125 mit fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 4

300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Multi 9 NG125 mit fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 4

600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact NG160 mit fixiert Kippschalter 3P 1 direkt 5

600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact NG160 mit fixiert Kippschalter 3P 1 direkt 5

600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact NG160 mit fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 5

600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact NG160 mit fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 5

600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact NSXm ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7

600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact NSXm ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7

300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NSXm ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7

300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NSXm ohne fixiert Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7

600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPact NSXm mit fixiert Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7

600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPact NSXm mit fixiert Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7

300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal ComPact NSXm mit fixiert Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7

300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal ComPact NSXm mit fixiert Kippschalter vertikal 3P oder 4P 1 Anschlussblock 7

600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 C120 ohne fixiert Kippschalter 3P 1 direkt 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 C120 ohne fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 iC120 ohne fixiert Kippschalter 3P 1 direkt 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 iC120 ohne fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPact INS100 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPact INS125 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPact INS160 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 6

600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPact INS40 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse ComPact INS63 fixiert direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Multi 9 NG125 ohne fixiert Kippschalter 3P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Multi 9 NG125 ohne fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 C120 mit fixiert Kippschalter 3P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 C120 mit fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 iC120 mit fixiert Kippschalter 3P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Acti 9 iC120 mit fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Multi 9 NG125 mit fixiert Kippschalter 3P 1 direkt 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 Paketgehäuse Multi 9 NG125 mit fixiert Kippschalter 4P 1 direkt 6

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	1,2 cm
Vpe 1 Breite	4,5 cm
Vpe 1 Länge	36,5 cm
Vpe 1 Gewicht	535,0 g
Vpe 2 Art	S02
Vpe 2 Menge	15
Vpe 2 Höhe	15,0 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	8,249 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	240
Vpe 3 Höhe	42,0 cm
Vpe 3 Breite	80,0 cm
Vpe 3 Länge	120,0 cm
Vpe 3 Gewicht	143,5 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓ Frei Von Reach-Svhc

- ✓ Frei Von Giftigen Schwermetallen

- ✓ Quecksilberfrei

- ✓ Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

- ✓ Pvc-Frei

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich