


Produktdatenblatt

Spezifikationen

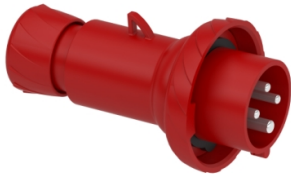

CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67

PKX16M734

EAN Code: 3303432009588

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produkt- Oder Komponententyp	Stecker
Kurzbezeichnung Des Geräts	Mureva plug
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung Der Pole	3P+E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Stecker/Steckdose/Steuerstatus	Gerade
[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	380 - 415 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. Im Uhrzeigers.	6 h
Stecker, Steckdosenmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material Der Kontakte	Hülsen: Messing
Anschlüsse - Klemmen	Schneidklemmentechnik
Kabel-Querschnitt	1...2,5 mm²
Äußerer Kabeldurchmesser	8...15 mm
Kabeleinführung	Führungsrolle Kabelverschraubung
Gewindetyp	Pg 16
Produktgewicht	0,201 kg
Höhe	139 mm
Breite	81 mm
Tiefe	81 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Rot

Montage

Normen	IEC 60309-1 IEC 60309-2
--------	----------------------------

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (Ip)	IP67 conforming to IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK08 conforming to EN 62262
Feuerbeständigkeit	850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Relative Luftfeuchtigkeit	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
Betriebshöhe	2.000 m
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	7,8 cm
Vpe 1 Breite	7,8 cm
Vpe 1 Länge	15,2 cm
Vpe 1 Gewicht	184,0 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	18,0 cm
Vpe 2 Breite	26,6 cm
Vpe 2 Länge	27,0 cm
Vpe 2 Gewicht	2,046 kg
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	20
Vpe 3 Höhe	30,0 cm
Vpe 3 Breite	30,0 cm
Vpe 3 Länge	40,0 cm
Vpe 3 Gewicht	4,579 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich