


Fiche Produit

Spécifications

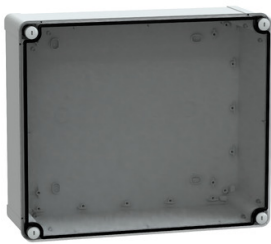

Thalassa - boîte industrielle - transparente - 341x291x128mm - PC

NSYTBP342912T

Principales

Gamme	Thalassa
Nom Du Produit	Thalassa TBP
Application	Polyvalent
Catégorie	Boîte industrielle
Hauteur	341 mm
Largeur	291 mm
Profondeur	128 mm
Hauteur Intérieure	325 mm
Largeur Intérieure	275 mm
Profondeur Interne	120 mm
Installation Du Coffret	Mural
Composition De L'Appareil	1 corps 1 capot 4 vis de capot
Type De Carter	Corps monobloc
Type De Face Avant	Couvercle bas transparent
Fixation Du Couvercle	Vis en plastique
Type De Verrou	Vis prisonnière plat étanchéité
Pièces Amovibles	Cache par vis prisonnière

Complémentaires

Matière	Polycarbonate
Couleur	Gris (RAL 7035) Transparent
Normes	UL 508 A CEI 62208
Certifications Du Produit	TÜV UL
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Emplacement De Montage	À l'extérieur (avec auvent ou abri et vanne anti-condensation)
Poids Du Produit	1,6 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à NEMA 4,4X
------------------------	-------------------------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to CEI 62262
Tenue Au Feu	960 °C
Température Ambiante De Stockage	-15...60 °C
Température De Fonctionnement	-25...80 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	14 cm
Largeur De L'Emballage 1	30 cm
Longueur De L'Emballage 1	36 cm
Poids De L'Emballage 1	1,62 kg
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
Hauteur De L'Emballage 2	40 cm
Largeur De L'Emballage 2	40 cm
Longueur De L'Emballage 2	60 cm
Poids De L'Emballage 2	7,62 kg
Type D'Emballage 3	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 3	100
Hauteur De L'Emballage 3	213 cm
Largeur De L'Emballage 3	100 cm
Longueur De L'Emballage 3	120 cm
Poids De L'Emballage 3	203 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)