


# Fiche Produit

Spécifications

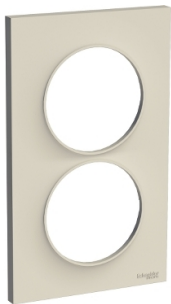

## Odace Styl - plaque de finition - 2 postes verticaux entraxe 57mm - sable

S520714B

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme De Produit              | Odace                |
| Design                        | Styl                 |
| Type De Produit Ou Équipement | Plaque de finition   |
| Nombre De Postes              | 2 postes             |
| Sens De Montage               | Vertical             |
| Entraxe                       | 57 mm                |
| Type De Cadre                 | Double               |
| Type D'Emballage              | Film plastique-boîte |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage De L'Appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode De Fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nuance De La Couleur            | Sable (Pantone 7527C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Finition De La Surface          | Brillant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                         | 142 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids Du Produit                | 0,01891 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Résistance Aux Agents Chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Température Ambiante De Stockage       | -5...50 °C |
| Température Ambiante De Fonctionnement | 5...45 °C  |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Normes                    | NF C 61-314<br>2006/95/EEC<br>UNE 20315-1-1<br>EN 60669-1 |
| Certifications Du Produit | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF            |
| Tenue Aux Chocs (Ik)      | IK04                                                      |
| Degré De Protection (Ip)  | IP21 D                                                    |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 1 cm    |
| Largeur De L'Emballage 1       | 8,5 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 14,2 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 0,02 kg |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

## Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

### Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

### Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

### Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.