


Fiche Produit

Spécifications

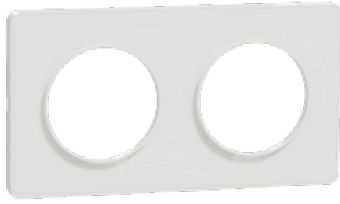

Odace Touch, plaque Blanc 2 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm

S520804

Principales

Gamme de produit	Odace
Gamme de produit	Odace
Design	Touch
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	2 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Double
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 10
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Matière	Plastique anti-UV: plaque décorative
Hauteur	85 mm
Largeur	156 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,0255 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température ambiante de fonctionnement 5...45 °C

Normes NBN C 61-112-1
NF C 61-314
EN 60669-1
UNE 20315-1-1
2006/95/EEC

Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF

Tenue aux chocs (IK) IK04

Degré de protection (IP) IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Poids de l'emballage (Kg) 26 g

Hauteur de l'emballage 1 1 cm

Largeur de l'emballage 1 9 cm

Longueur de l'emballage 1 16 cm

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 10

Poids de l'emballage 2 338 g

Hauteur de l'emballage 2 12,2 cm

Largeur de l'emballage 2 13 cm

Longueur de l'emballage 2 18,7 cm

Type d'emballage 3 S04

Nb produits dans l'emballage 3 180

Poids de l'emballage 3 6,84 kg

Hauteur de l'emballage 3 30 cm

Largeur de l'emballage 3 40 cm

Longueur de l'emballage 3 60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Garantie contractuelle

Garantie

18 months
