


Hoja de características del producto

Especificaciones

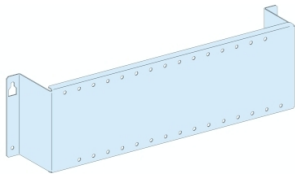

MOUNTING PLATE EZC100 VERTICAL TOGGLE

03102

! Descatalogado desde el: 21 mar 2023

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario
Installation Description	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm
Equipo Instalado	EasyPact, estado 1 Fijo EZC100 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
Descripción De Los Polos	15 1P, estado 1 Fijo EZC100 vertical instalación 5 3P, estado 1 Fijo EZC100 vertical instalación 3 4P, estado 1 Fijo EZC100 vertical instalación
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	5 módulos, estado 1 EZC100 sin protección diferencial , directo en 600 mm armario de fijación al suelo 5 módulos, estado 1 EZC100 sin protección diferencial , directo en 600 mm cofret
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De La Superficie	Mate Liso
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	600 mm
Altura	150 mm
Peso Del Producto	1,1 kg

Functional Unit	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact EZC100 sin Fijo maneta vertical 1P 15 directo 5 75 mm 600 mm Prisma G cofret EasyPact EZC100 sin Fijo maneta vertical 1P 15 directo 5 75 mm 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact EZC100 sin Fijo maneta vertical 3P 5 directo 5 75 mm 600 mm Prisma G cofret EasyPact EZC100 sin Fijo maneta vertical 3P 5 directo 5 75 mm 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo EasyPact EZC100 sin Fijo maneta vertical 4P 3 directo 5 75 mm 600 mm Prisma G cofret EasyPact EZC100 sin Fijo maneta vertical 4P 3 directo 5 75 mm
-----------------	--

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,2 cm
Paquete 1 Ancho	12,8 cm
Paquete 1 Longitud	47 cm
Paquete 1 Peso	1,109 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Longitud	60 cm
Paquete 2 Peso	7,387 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	24
Paquete 3 Altura	95 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	34,9 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto