


Hoja de características del producto

Especificaciones

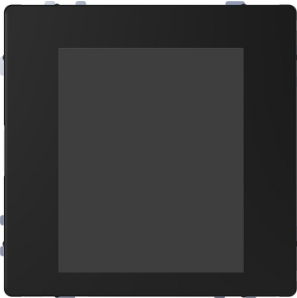

KNX - Multitouch Pro - D-Life

MTN6215-5910

Principal

Gama	Merten
Nombre Estético	D-Life Elegance
Tipo De Producto O Componente	Termostato
Presentación Del Dispositivo	Función con bastidor de fijación y tapa
Función	Habitación
Tono De Color	Negro

Complementario

Tipo De Tecnología	Electrónico
Tipo De Bus	KNX
Modo De Fijación	Con 2 tornillos
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Función Disponible	Función de señal Modo de limpieza Iluminación de fondo Tipo de controlador: controlador de 2 pasos Los flancos de pulso activan telegramas de 1, 2, 4 u 8 bits Controlador de sala de 32 funciones Tipo de controlador: control PI de acción continua Recuperación de escena Salida: encendido / apagado Conmutación, alternancia, atenuación Todas las funciones se muestran en una pantalla táctil Ajuste del punto de ajuste Comportamiento de encendido de la interfaz de usuario Controlador de temperatura ambiente integrado Guardar escena Salida: continua en el rango de 0 a 100% Control ciego Salvapantallas Regulador lineal de 8 bits Modos de funcionamiento Tipo de controlador: control PI de conmutación (PWM) Función de gesto: el dispositivo reconoce un gesto Función protección de válvula Función de proximidad: para la visualización y la pantalla de inicio Flancos de pulso con telegramas de 2 bytes Control del ventilador
Tipo De Pantalla	Pantalla TFT a color
Tipo De Control	x pantalla táctil
Resistencia Mecánica	With optional anti-theft or dismantling protection
Material	Plástico
Altura	71 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Ancho	71 mm
Profundidad	30 mm
Color	Negro

Entorno

Grado De Protección Ip	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,700 cm
Paquete 1 Ancho	7,600 cm
Paquete 1 Longitud	7,700 cm
Paquete 1 Peso	102,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	19,500 cm
Paquete 2 Ancho	30,300 cm
Paquete 2 Longitud	40,500 cm
Paquete 2 Peso	5,576 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil