


Tuotetiedot

Tekniset tiedot

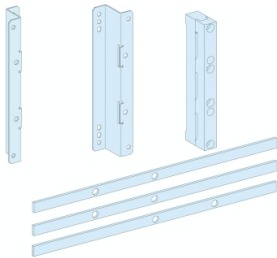

M.PL BUSBAR ISFT 100N 160

03122

! Keskeytetty: 31.7.2023

GTIN-koodi: 3303430031222

! Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Alue	Prisma
Tuoteryhmä	Prisma G
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Asennuslevy
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Asennuslisävaruste
Sarjan Soveltuvuus	Prisma Prisma G Kotelo
Installation Description	Lattialla seisova kaappi - leveys 600 mm Seinäkiinnitettävä kaappi - leveys 600 mm
Asennettu Laite	Fupact: Kiinteä ISFT160 - ohjaus: Sulakealustan kahva - Pysty asennus Fupact: Kiinteä ISFT100N - ohjaus: Sulakealustan kahva - Pysty asennus
Napojen Kuvaus	4 x 3P: Kiinteä ISFT160 Pysty asennus 6 x 3P: Kiinteä ISFT100N Pysty asennus
Pystysuorien Moduulien Määrä [50 Mm]	8 moduuli(t): ISFT100N, Virtakiskon takaliitântä 600 mm leveäLattialla seisova kaappi 8 moduuli(t): ISFT100N, Virtakiskon takaliitântä 600 mm leveäSeinäkiinnitettävä kaappi 8 moduuli(t): ISFT160, Virtakiskon takaliitântä 600 mm leveäLattialla seisova kaappi 8 moduuli(t): ISFT160, Virtakiskon takaliitântä 600 mm leveäSeinäkiinnitettävä kaappi
Standardit	IEC 61439-2
Tuote Sertifiointi	ASEFA

Täydentävät tiedot

Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Leveys	600 mm
Korkeus	250 mm
Tuotteen Paino	4,26 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Fupact ISFT100N Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 6 Virtakiskon takaliitântä 8 100 mm 600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Fupact ISFT100N Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 6 Virtakiskon takaliitântä 8 100 mm 600 mm Prisma G Lattialla seisova kaappi Fupact ISFT160 Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 4 Virtakiskon takaliitântä 8 75 mm 600 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kaappi Fupact ISFT160 Kiinteä Sulakealustan kahva Pysty 3P 4 Virtakiskon takaliitântä 8 75 mm

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovellyksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	45,0 cm
Package 1 Weight	4,27 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	16
Package 2 Height	21,5 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	80,32 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeenittomista Muoviosista Koostuva Tuote

Sertifiointit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)