

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Relekanta, Harmony Relay, rele RXMA2/4, erilaiset liitännät , push-in liitäntä

Sähkönumero:
2721364

RXZE14P

GTIN-koodi: 3606481465764

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Laitteen Lyhytnimi	RXZ
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Pistorasia
Tuotteen Soveltuvuus	Plug-in rele RXM kanssa 2 C/O kosketin Plug-in rele RXM kanssa 4 C/O kosketin
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	4 C/O
[Ith] Vapaan Jäähdytyksen Terminen Virta	12 A 2 C/O relays 6 A 4 C/O relays
[Ui] Eristysjännite	250 V

Täydentävät tiedot

Nasten Muoto	Tasainen
[Ue] Käyttöjännite	250 V IEC 300 V UL
Liitännän Järjestely	Erillinen
KytKentä - Liittimet	Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Taipuisa Johdinpäätteellä Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) Kiinteä ilman kaapelipäätettä
Kiinnitystapa	Klipattava (35 mm symmetrinen DIN-kisko)
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Ylijännitekategoria	III
Epäpuhtausaste	3
Jakamaton Myyntimäärä	10
Pituus	98 mm
Leveys	31 mm
Korkeus	85 mm
Tuotteen Paino	0,080 kg

Ympäristötiedot

Ip Suojaluokka	IP20
Lämpötilaluokka	2500 V
Standardit	IEC 61984

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Tuote Sertifiointi	CSA Lloyd's UL EAC
Merkintä	CE
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...85 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...55 °C

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,1 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	10,1 cm
Package 1 Weight	74 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	16 cm
Package 2 Length	20,4 cm
Package 2 Weight	896 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	70
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,713 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa


✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille


Dimensions Drawings

Dimensions

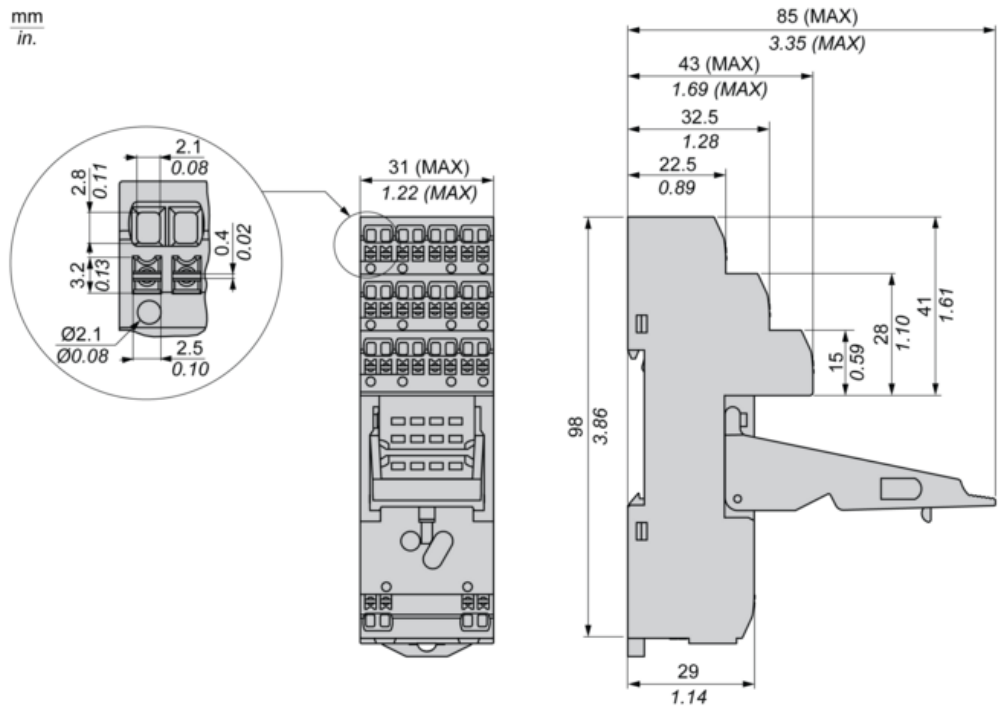

Connections and Schema

Wiring

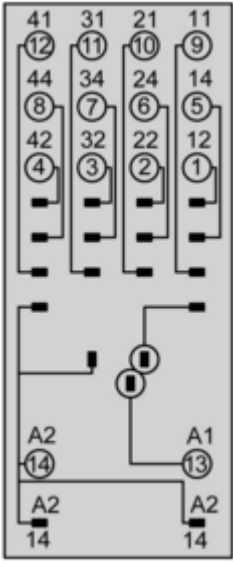


Installation



Installation


Push In (Insert Cable)

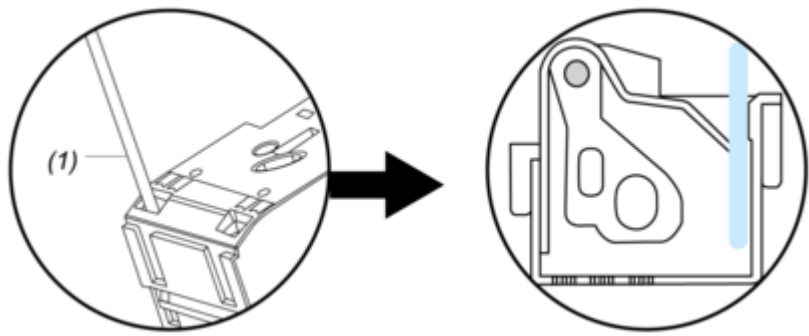

(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

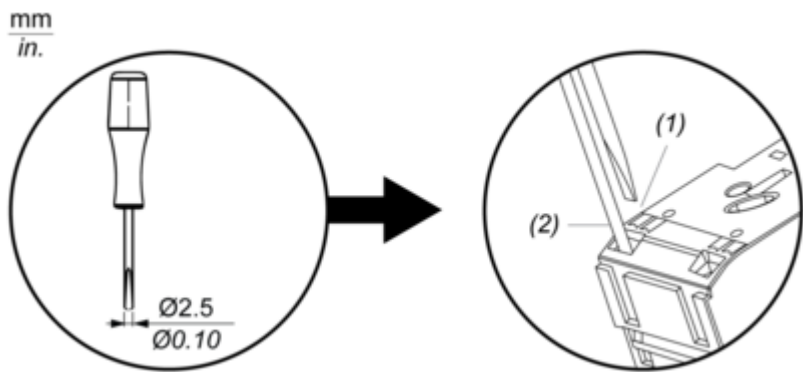

(1) : Press

(2) : Pull Wire