


Fiche technique du produit

Spécifications

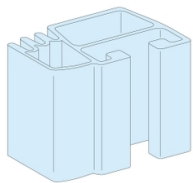

Linergy LGY - jeu de barres de profil - verticale - 630A - L= 1670mm

04502



! La production de ce produit a été arrêtée le: 29 nov. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Linergy
Gamme De Produit	Linergy
Type De Produit Ou Équipement	Profilé jeu de barres
Nom Du Produit	Linergy LGY
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P boîtier
Description Du Jeu De Barre	Linergy
Quantité Du Lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction De L'Installation	Vertical, position de fonctionnement : arrière Vertical, position de fonctionnement : latéral
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	1000 V
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	12 kV (niveau de pollution : 3)
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	630 A
[Icw] Courant Assigné De Courte Durée Admissible	25 kA (1s) pour 3 supports (arrière position) 25 kA (1s) pour 3 supports (latéral position)
Courant Admissible	680 A à 35 °C : <= IP31 590 A à 35 °C : > IP31
Section Du Jeu De Barre	32,5 x 42,5 mm
Longueur	1670 mm
Poids Du Produit	1,56 kg
Type De Connexion Avec Le Jeu De Barres	Simple fente en T
Pas De Raccordement	Position de raccordement libre

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes	

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie