


Fiche technique du produit 04512

Caractéristiques

Linergy TB - barre plate perforée conducteur PE -
L= 1675mm - 25x5

Statut commercial : Commercialisé

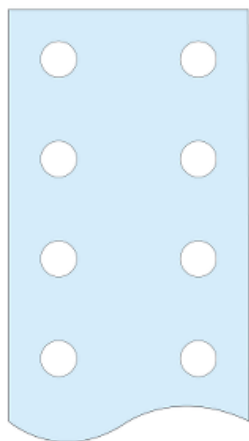

Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy TB
Fonction produit	Barre plate de conducteur PE
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de mise à la terre
Quantité par lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction de l'installation	Horizontal Vertical
Description de l'installation	Cellule
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	400 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	40 kA (1 s) pour 3 supports (vertical position) 40 kA (1 s) (horizontal position)
Section du jeu de barre	25 x 5 mm
Longueur	1675 mm
Poids	2,06 kg
Type de connexion avec le jeu de barres	Trou taraudé Ø 10 mm
Épaisseur du support	5 mm

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0807 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental du Produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------