


Fiche technique du produit

Caractéristiques

DF3FA04

TeSys DF - cartouche fusible NFC 22x58mm cylindrique - aM 4A - sans voyant

Statut commercial : Commercialisé

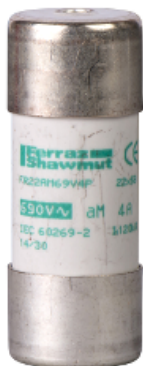

Principales

Gamme de produits	Sectionneur fusible TeSys
Fonction produit	Cartouche fusible
Nom de l'appareil	DF3
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
Taille du fusible	22 x 58 mm
Type de fusible	NFC
Quantité par lot	Lot de 10

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi maximal	4 A 690 V
Classe de fusible	AM
Signalisation locale	Percuteur
Poids	0,045 kg

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0614 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------