


# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# DF3FA06

## TeSys DF - cartouche fusible NFC 22x58mm cylindrique - aM 6A - sans voyant

Statut commercial : Commercialisé

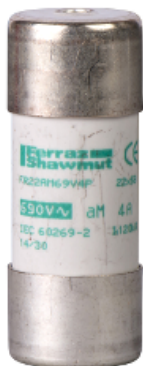

### Principales

Gamme de produits	Sectionneur fusible TeSys
Fonction produit	Cartouche fusible
Nom de l'appareil	DF3
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
Taille du fusible	22 x 58 mm
Type de fusible	NFC
Quantité par lot	Lot de 10

### Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi maximal	6 A 690 V
Classe de fusible	AM
Signalisation locale	Percuteur
Poids	0,045 kg

### Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 9848 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ou à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique