


# Fiche technique du produit

Spécifications

## Thalassa PLM - coffret polyester 1056x852x350 - IP66 - ATEX

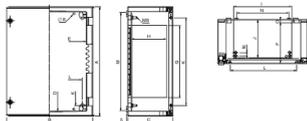

NSYPLMEX108

! Fin de service le: 1 juil. 2018

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme	Thalassa
Nom Du Produit	Thalassa PLM
Nom De L'Appareil	PLMEX
Type De Boîtier	Application certifiée ATEX
Catégorie	Enveloppe compact
Hauteur Nominale	1056 mm
Largeur Nominale	852 mm
Profondeur Nominale	350 mm
Installation Du Coffret	Mural
Composition De L'Appareil	1 corps 1 porte 1 serrure de poignée
Type De Porte	Pleine
Type De Verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm

### Complémentaires

Nombre De Verrous	1
Description Châssis	Sans châssis plein
Accessibilité	Avant
Pièces Amovibles	Porte par charnières
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Noir (RAL 9004)
Normes	EN 61241-1 : 2004 EN 60079-7 : 2006 EN 61241-0 : 2005 EN 60079-0 : 2004
Certifications Du Produit	LOM 08ATEX3041U
Marquage	2 GD Ex tD A21 IP6X en conformité avec la directive 94/9/EC ATEX

### Environnement

Degré De Protection Ip	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK10 se conformer à CEI 62262
Température Ambiante De Stockage	-25...60 °C

# Garantie contractuelle

---

Garantie

18 months