


Fiche technique du produit

Spécifications

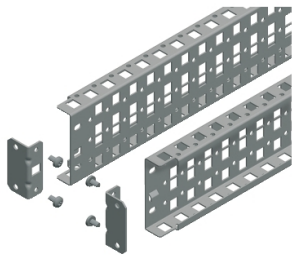

Spacial SF/SM - 2 traverses universelles - 3 rangées - 90x2200mm

NSYSUCR90220

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage
Type De Produit Ou Équipement	Traverse universelle
Application	Polyvalent
Dimensions Nominales De L'Armoire	- H: 2200 mm

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial SF
Emplacement De Montage	Entre les traverses Sur la structure de l'armoire
Support De Montage	Profilé d'adaptation, sur armoire SM
Sens De Montage	Vertical
Composition De L'Appareil	éléments de fixation 2 traverses 4 supports
Quantité Du Lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition De La Surface	Galvanisé
Mode De Fixation	Par vis
Réglage	Ajustable par pas de 25 mm
Nombre De Rangées Horizontales	3
Hauteur	2200 mm nominal: 2107 mm utile:
Largeur	90 mm
Profondeur	27 mm
Epaisseur	1,5 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	211,5 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	6,0 kg
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	100
Hauteur De L'Emballage 2	84,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	220,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	80,0 cm
Poids De L'Emballage 2	632,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises