


Fiche technique du produit

Caractéristiques

NU124418

Unica - boîte de concentration saillie complète - 4 col de 4 mod - Blanc

Statut commercial : Commercialisé

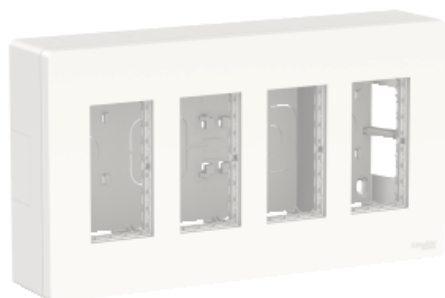

Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Boîte de concentration
Nombre de modules	4 x 4 modules
Mode de fixation	Vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Équipement fournis	Support de fixation Plaque
Montage de l'appareil	Saillie
Entrée de câble	2 bottom cable entries 25 mm pour diamètre 2 bottom entrées de câbles 45 mm pour diamètre 5 bottom removable plates 20 mm for diameter 2 entrées de câbles
Matière	Plaque de finition : ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Boîtier : ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Separateur : ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
Profondeur	60 mm
Largeur	300 mm
Hauteur	165 mm
Poids	0,635 kg

Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

REACH

Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil