


Fiche technique du produit

Spécifications

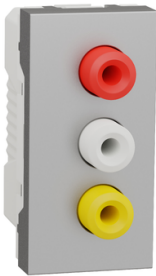

Unica - prise RCA triple (rouge blanc jaune) - 1 mod - Alu - méca seul

NU343130

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Type De Produit Ou Équipement	Prise audio/vidéo
Type De Connecteur	RCA
Type De Circuit Électrique	Audio/video
Présentation Du Produit	Mécanisme
Nuance De La Couleur	Aluminium
Type D'Emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Nombre De Prises D'Alimentation	1
Mode De Fixation	Clipsable
Nombre De Modules	1 module
Finition De La Surface	Mat
Quantité Du Lot	Lot de 10
Raccordement	Bornes à vis
Capacité De Serrage Des Bornes	<= 1,5 mm² pour souple câble(s) <= 1,5 mm² pour rigide câble(s)
Longueur De Dénudage Des Fils	8 mm
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	28 mm
Profondeur D'Encastrement	19 mm
Poids Du Produit	0,02 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5...45 °C
Degré De Protection (Ip)	IP2xC
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK02

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,200 cm
Largeur De L'Emballage 1	2,800 cm
Longueur De L'Emballage 1	4,500 cm
Poids De L'Emballage 1	20,000 g
Type D'Emballage 2	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	15,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	432,000 g
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	320
Hauteur De L'Emballage 3	77,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	60,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	80,000 cm
Poids De L'Emballage 3	21,780 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme	Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	