


Fiche technique du produit

Spécifications

FILTRE PASSIF 26A 400V

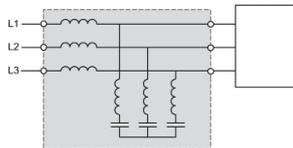

VW3A4624

⚠ Fin de service le: 30 juin 2013

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement Filtre passif

Application Spécifique Du Produit Réduction des harmoniques de courant

Complémentaires

Compatibilité De Gamme Altivar 71
Altivar 61

[Us] Tension D'Alimentation 400 V +/- 10 %

Fréquence D'Alimentation 50 Hz +/- 5 %

Quantité Par Variateur
1 filtre par moteur pour ATV61HD15N4
1 filtre par moteur pour ATV61WD15N4
1 filtre par moteur pour ATV61WD15N4C
1 filtre par moteur pour ATV71HD15N4
1 filtre par moteur pour ATV71WD15N4

[In] Courant Assigné D'Emploi 26 A

Nombre De Phases Réseau 3 phases

Thdi
10 % pour ATV61HD15N4 ATV61H moteur: 15 kW/20 hp
10 % pour ATV71HD15N4 ATV71H moteur: 15 kW/20 hp
10 % pour ATV71WD15N4 ATV71W moteur: 15 kW/20 hp
5 % pour ATV61WD15N4 ATV61W moteur: 15 kW/20 hp
5 % pour ATV61WD15N4C ATV61W moteur: 15 kW/20 hp

Courant Maximal 1,5 x courant nominal

Rendement 98 %

Facteur De Puissance
1 (150 % de courant réseau)
0,85 (75 % de courant réseau)
0,99 (100 % de courant réseau)

Raccordement Électrique bornier, capacité de raccordement: 50 mm²

Classe D'Isolation Électrique Classe F

Poids Du Produit 40 kg

Environnement

Degré De Protection Ip IP20

Humidité Relative 5...85 % sans condensation

Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement
40...55 °C (avec réduction de courant de 3 % par °C)
5...40 °C (sans réduction de courant)

Température Ambiante Pour Le Stockage -25...55 °C

Altitude De Fonctionnement
<= 1000 m sans réduction de courant
> 1000...4000 m avec réduction de courant de 5 % tous les 1 000 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----


Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Encombrements

Dimensions

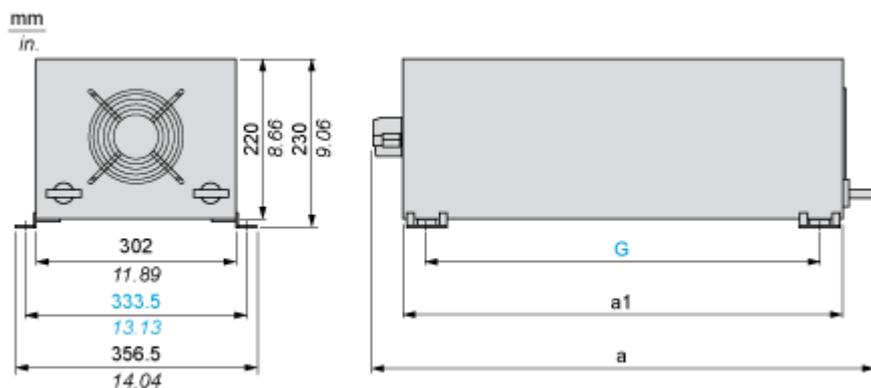

Dimensions en mm

a	a1	G
698	600	532,5

Dimensions en in.

a	a1	G
27,48	23,62	20,96

Montage et périmètre de sécurité

Précautions de montage

Montage vertical uniquement

