

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - Tube aluminium 400 mm avec équerre

XVMZ04T

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Harmony XVM
Désignation D'Accessoire / De Pièce Détachée	Tube support en aluminium Ø 20 mm avec crochet métallique
Type De Produit Ou Équipement	Support tube
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage et fixation
Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	Balises et colonnes de signalisation Ø 45 mm

Complémentaires

Type D'Accessoires / Pièces Séparées	Tube support avec crochet
Accessoires Associés	XVM.
Couleur	Aluminium
Hauteur Sous Unité De Base	413 mm
Longueur	400 mm
Poids Du Produit	0,287 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	40,0 cm
Poids De L'Emballage 1	291,0 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	25
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	8,538 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)


Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises

XVMZ04T

Dimensions et montage

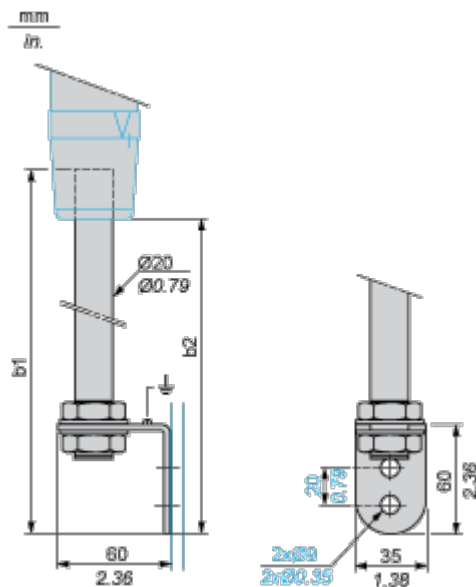

Longueur du tube avec équerre		b1 (tube + socle)		b2 (hauteur sous embase)	
mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces
400	15,75	433	17,05	406	15,98

Montage et périmètre de sécurité

Découpe du panneau

