


Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Prisma P βάση οριζόντιας στήριξης Vigi NSX/ CVS με πλήκτρο Π=650

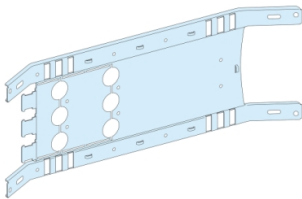

03451

⚠ Καταργήθηκε στις: 30 Ιουν 2022

⚠ Λήξη υπηρεσίας στις: 25 Απρ 2023

⚠ Καταργήθηκε

Κύριος

Σειρά	Prisma
Σειρά Προϊόντος	Prisma P
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Πλάτη στήριξης
Εξάρτημα / Ξεχωριστή Κατηγορία Εξαρτήματος	Εξάρτημα εγκατάστασης
Εύρος Συμβατότητας	Prisma Prisma P cubicle
Installation Description	Πίνακας - πλάτος 650 mm βάθος 400 mm
Εγκατεστημένη Συσκευή	Easypact: σταθερό CVS400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση Easypact: σταθερό CVS630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση Easypact: σταθερό EZC400 - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση Easypact: σταθερό EZC630 - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση Compack: σταθερό NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση Compack: σταθερό NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση Easypact: σταθερό CVS400 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση Easypact: σταθερό CVS630 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση Compack: σταθερό NSX400 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση Compack: σταθερό NSX630 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - οριζόντια εγκατάσταση
Περιγραφή Πόλων	1 x 3Π: σταθερό CVS400 οριζόντια εγκατάσταση 1 x 3Π: σταθερό CVS630 οριζόντια εγκατάσταση 1 x 3Π: σταθερό EZC400 οριζόντια εγκατάσταση 1 x 3Π: σταθερό EZC630 οριζόντια εγκατάσταση 1 x 3Π: σταθερό NSX400 οριζόντια εγκατάσταση 1 x 3Π: σταθερό NSX630 οριζόντια εγκατάσταση
Αριθμός Κάθετων Στοιχείων [50 Mm]	4 στοιχείο(α): CVS400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 650 mm Πλάτουςπίνακας 4 στοιχείο(α): CVS630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 650 mm Πλάτουςπίνακας 4 στοιχείο(α): EZC400, απευθείας σε 650 mm Πλάτουςπίνακας 4 στοιχείο(α): EZC630, απευθείας σε 650 mm Πλάτουςπίνακας 4 στοιχείο(α): NSX400 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 650 mm Πλάτουςπίνακας 4 στοιχείο(α): NSX630 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 650 mm Πλάτουςπίνακας 4 στοιχείο(α): CVS400 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 650 mm Πλάτουςπίνακας 4 στοιχείο(α): CVS630 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 650 mm Πλάτουςπίνακας 4 στοιχείο(α): NSX400 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 650 mm Πλάτουςπίνακας 4 στοιχείο(α): NSX630 με προστασία διαρροής ως προς γη , απευθείας σε 650 mm Πλάτουςπίνακας
Πρότυπα	IEC 61439-2

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Πιστοποιήσεις Προϊόντος	ASEFA
-------------------------	-------

Συμπληρωματικός

Διεργασία Προστασίας	Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
Φινίρισμα Επιφάνειας	Λείο Matt
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό (RAL 9001)
Πλάτος	650 mm
Ύψος	200 mm
Βάρος Προϊόντος	1,48 kg
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Easypact CVS400 χωρίς σταθερό χειριστήριο οριζόντια 3Π 1   απευθείας 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Easypact CVS630 χωρίς σταθερό χειριστήριο οριζόντια 3Π 1 απευθείας 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Easypact EZC400 σταθερό χειριστήριο οριζόντια 3Π 1 απευθείας 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Easypact EZC630 σταθερό χειριστήριο οριζόντια 3Π 1 απευθείας 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact NSX400 χωρίς σταθερό χειριστήριο οριζόντια 3Π 1 απευθείας 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact NSX630 χωρίς σταθερό χειριστήριο οριζόντια 3Π 1 απευθείας 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Easypact CVS400 με σταθερό χειριστήριο οριζόντια 3Π 1 απευθείας 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Easypact CVS630 με σταθερό χειριστήριο οριζόντια 3Π 1 απευθείας 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact NSX400 με σταθερό χειριστήριο οριζόντια 3Π 1 απευθείας 4 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact NSX630 με σταθερό χειριστήριο οριζόντια 3Π 1 απευθείας 4 12,5 mm

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	19,500 cm
Package 1 Length	58,000 cm
Package 1 Weight	1,500 kg
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	31,500 cm
Package 2 Width	22,000 cm
Package 2 Length	59,000 cm
Package 2 Weight	7,850 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	70
Package 3 Height	85,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	111,720 kg

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nαι
- ✓

Προϊόν Με Πλαστικά Μέρη Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Οδηγία RoHS Εε	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ Κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής