


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije

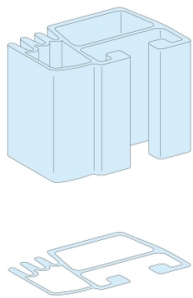

Linergy LGY profil 630 A za vertikalnu ugradnju L1620

04502

⚠ Više se ne proizvodi od: 18. sij 2022.

⚠ Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Linergy
Serija Proizvoda	Linergy
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Profil sabirnice
Naziv Proizvoda	Linergy LGY
Opseg Kompatibilnosti	Prisma Prisma P Ormar
Opis Sabirnice	Linergy
Količina Po Setu	Set od 1

Dodatno

Smjer Ugradnje	Vertikalno straga Vertikalno lateralna
Opis Kućišta/Kabine	Kabina 650 mm Kabina 650 + 150 mm
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	1000 V
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	12 kV 3)
[Ie] Nazivna Struja Rada	630 A
[Icw] Nazivna Struja Otpornosti Na Kratki Spoj	25 kA 1 s) 3 potpore straga 25 kA 1 s) 3 potpore lateralna
Podnosiva Struja	680 A 35 °C <= IP31 590 A 35 °C > IP31
Presjek Sabirnice	32.5 x 42.5 mm
Dužina	1670 mm
Neto Masa Proizvoda	1,56 kg
Tip Priključka Sabirnice	Jedan T utor
Spojna Visina	Položaj slobodnih priključaka

Okolina

Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certifikati Proizvoda	ASEFA

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
--------------------------	-----

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Broj Jedinica U Paketu 1	1
--------------------------	---

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da
✓	Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata	

Certifikati i standardi

Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja