


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije

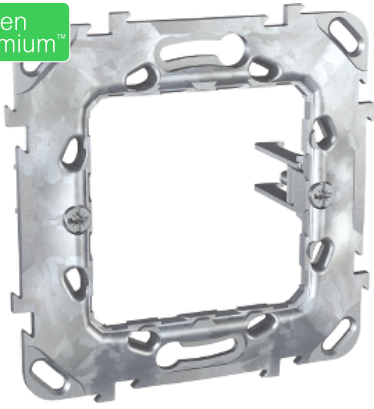

Unica – okvir za fiksiranje s dugim kukicama – 2 m – 1 grupa

MGU7.002.GLS

Osnovno

Ponuda proizvoda	Unica
Pribor / vrsta	Pričvrtni pribori
Vrsta proizvoda ili dijela	Okvir za učvršćivanje
Dekorativni program	Unica
Prezentacija uređaja	Okvir za učvršćivanje
Broj modula	2 modula (1 sklopka)
Broj elemenata	1 sklopka
Način učvršćenja	Dugačke kukice

Dodatno

Pomoć za montažu	Univerzalno
Materijal	Zamak
Norme	EN 60669-1
Dubina	7 mm
Širina	75 mm
Visina	71 mm
Masa proizvoda	0,032 kg

Broj pakirnih jedinica

Vrsta pakirne jedinice Paketa 1	PCE
Broj pakirnih jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Težina	38,0 g
Paket 1 Visina	3 cm
Paket 1 Širina	7,5 cm
Paket 1 Duljina	7,5 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 2	S02
Broj pakirnih jedinica u Paketu 2	160
Paket 2 Težina	6,622 kg
Paket 2 Visina	15 cm

Paket 2 Širina	30 cm
Paket 2 Duljina	40 cm
Vrsta pakirne jedinice Paketa 3	P06
Broj pakirnih jedinica u Paketu 3	2560
Paket 3 Težina	113,953 kg
Paket 3 Visina	75 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Duljina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------