


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije

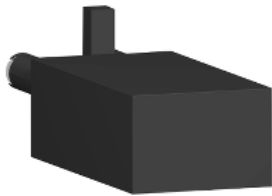

dioda – 6..230 V DC – za utičnice RSZ

RZM040W

Cijena* : 1,71 EUR

Osnovno

Seriya proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Pribor / vrsta	Zaštitni pribori
Vrsta proizvoda ili dijela	Zaštitni modul
Pribor / opis	Dioda
Kompatibilnost proizvoda	Utičnica RSZ (1 C/O) Utičnica RSZ (2 C/O) Utičnica RGZ (1 C/O) Utičnica RGZ (2 C/O)
Namjena proizvoda	RSB relej
[Uc] napon upravljačkog kruga	6...230 V DC
Prodaja po nedjeljivoj količini	10

Dodatno

Masa proizvoda	0,003 kg
----------------	----------

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	Db
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	1 cm
Paket 1 Širina	1,2 cm
Paket 1 Dužina	3,1 cm
Paket 1 Težina	0,9 g
Mjerna jedinica Paketa 2	Gyári csomagolás
Broj Jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Visina	3 cm
Paket 2 Širina	7 cm
Paket 2 Dužina	11 cm
Paket 2 Težina	18 g
Mjerna jedinica Paketa 3	S02
Broj Jedinica u Paketu 3	1500

* Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Paket 3 Visina	15 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	2,906 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	Da
Izjava o očuvanju okoliša	Ekološki profil proizvoda
WEEE	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
----------------	-----------

 Wiring Diagram



Preporučene zamjene