


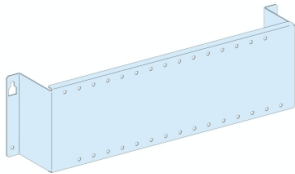

Szerelőlap Easypact EZC100 1P



03102

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma GX
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád Kompatibilitása	Prisma Prisma iPM L szekrény
Installation Description	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm
Beépített Készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között EZC100 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok Leírása	15 x 1P: rögzített, 2 TL között EZC100 függőleges beszerelés 5 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC100 függőleges beszerelés 3 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC100 függőleges beszerelés
Függőleges Modulok Száma [50 Mm]	5 modul(ok): EZC100 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény 5 modul(ok): EZC100 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
Szabványok	IEC 61439-2
Terméktanúsítványok	ASEV

Kiegészítő jellemzők

Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Matt Egyenletes
Szín	Fehér (RAL 9001)
Szélesség	600 mm
Magasság	150 mm
Nettó Súly	1,1 kg

Functional Unit	600 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 1P 15 közvetlen 5 75 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 1P 15 közvetlen 5 75 mm 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 5 közvetlen 5 75 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 5 közvetlen 5 75 mm 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 5 75 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 5 75 mm
-----------------	--

Nettó ár

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,2 cm
1. Csomag Szélessége	12,8 cm
1.Csomag Hossza	47 cm
1. Csomag Súlya	1,109 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	40 cm
2. Csomag Hossza	60 cm
2. Csomag Súlya	7,387 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	24
3.Csomag Magassága	95 cm
3. Csomag Szélessége	80 cm
3. Csomag Hossza	60 cm
3. Csomag Súlya	34,9 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)