


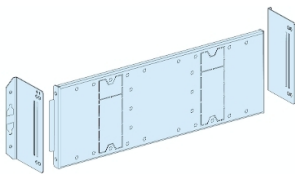

Szerelőlap Easypact EZC250 PrismaG



03104

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Prisma
Termékválaszték	Prisma GX
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szerelőlemez rögzített része
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Telepítési tartozék
Termékcsalád Kompatibilitása	Prisma Prisma iPM L szekrény
Installation Description	Álló szekrény - szélesség 600 mm Fali szekrény - szélesség 600 mm
Beépített Készülék	Easypact: rögzített, 2 TL között EZC100 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZC250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZC250 nincs földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZCV250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - vízszintes beszerelés Easypact: rögzített, 2 TL között EZCV250 van földzárlat védelem - vezérlés: kapcsoló - függőleges beszerelés
Pólusok Leírása	1 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC100 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC100 vízszintes beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC250 vízszintes beszerelés 4 x 3P: rögzített, 2 TL között EZC250 függőleges beszerelés 3 x 4P: rögzített, 2 TL között EZC250 függőleges beszerelés 1 x 3P: rögzített, 2 TL között EZCV250 vízszintes beszerelés 1 x 4P: rögzített, 2 TL között EZCV250 vízszintes beszerelés 4 x 3P: rögzített, 2 TL között EZCV250 függőleges beszerelés 3 x 4P: rögzített, 2 TL között EZCV250 függőleges beszerelés
Függőleges Modulok Száma [50 Mm]	4 modul(ok): EZC100 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény 4 modul(ok): EZC100 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény 4 modul(ok): EZC250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény 4 modul(ok): EZC250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény 7 modul(ok): EZC250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény 7 modul(ok): EZC250 nincs földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény 4 modul(ok): EZCV250 van földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény 4 modul(ok): EZCV250 van földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény 7 modul(ok): EZCV250 van földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesálló szekrény 7 modul(ok): EZCV250 van földzárlat védelem , közvetlen in 600 mm Szélesfali szekrény
Szabványok	IEC 61439-2

Nettó ár

Kiegészítő jellemzők

Védőkezelés	Epoxigyanta bevonat
Felületkezelés	Egyenletes Matt
Szín	Fehér (RAL 9001)
Szélesség	600 mm
Magasság	200 mm
Nettó Súly	1,32 kg
Functional Unit	600 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 75 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 75 mm 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 75 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Easypact EZC100 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 75 mm 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact EZC250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 75 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Easypact EZC250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 75 mm 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact EZC250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 75 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Easypact EZC250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 75 mm 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact EZC250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 7 150 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Easypact EZC250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 7 150 mm 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact EZC250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 7 150 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Easypact EZC250 nincs rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 7 150 mm 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact EZCV250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 75 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Easypact EZCV250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 3P 1 közvetlen 4 75 mm 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact EZCV250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 75 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Easypact EZCV250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló vízszintes 4P 1 közvetlen 4 75 mm 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact EZCV250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 7 150 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Easypact EZCV250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 3P 4 közvetlen 7 150 mm 600 mm Prisma iPM L álló szekrény Easypact EZCV250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 7 150 mm 600 mm Prisma iPM L fali szekrény Easypact EZCV250 van rögzített, 2 TL között kapcsoló függőleges 4P 3 közvetlen 7 150 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,200 cm
1. Csomag Szélessége	15,200 cm
1.Csomag Hossza	45,000 cm
1. Csomag Súlya	1,320 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	16
2.Csomag Magassága	20,000 cm

2. Csomag Szélessége	40,000 cm
2. Csomag Hossza	60,000 cm
2. Csomag Súlya	21,120 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	64
3.Csomag Magassága	45,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	84,480 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket
Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel [A termék környezeti profilja](#)