

Termékadatlap

Műszaki adatok



Magelis Modular Display, 22", 16:10 1920x1080, multi-touch

HMIDMA521

Nettó listaár: 1 633 450,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony K
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Lapos tartó
Végpont Típusa	Érintőképernyő
Készülékbeépítés	Süllyesztett
Termék Kompatibilitása	Modular Box PC

Kiegészítő jellemzők

Vízszintes X Függőleges Látási Szög	150 x 150°
Kontrasztarány	500:1
Felbontás (Pixel)	1024 x 1024
Érintőkijelző Felbontása	4096 x 4096
Kijelző Felbontása	1920 x 1080 pixel full HD
Kijelző Mérete	21,5 inch
Képarány	16:9
Megjelenítő Típusa	LED Színes TFT LCD
Kijelző Színe	16777216 szín
Fénysűrűség	300 cd/m²
Háttérvilágítás Életciklus	50000 óra -25 °C
Érintőképernyő	Multi-touch PTC (projected capacitive technology)
Rendelkezésre Álló Funkció	Üzemóra számláló
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V DC tápegység PoE 100...277 V AC tápegység PoE
Betáplálási Feszültség Korlátok	18...36 V
Indítási Áram	8,9 A
Teljesítményigény W-Ban	64,85 W (Box PC HMIBMP) 59,85 W (Box PC HMIBMU)
Helyi Jelzés	Kalapács
Mélység	Tokozat : 28 mm 7 mm
Magasság	349,8 mm
Szélesség	558,4 mm
Nettó Súly	6,6 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	UL 60950-1 CSA C22.2 No 60950-1
Termékbizonyítvány	CCC C-Tick.1 EAC
Ip Védettségi Szint	IP669
Nema Védettségi Szint	NEMA 4X
Szennyezettségi Fok	2
Környezeti Levegő Hőmérséklet Tárolásra	-30...70 °C
Relatív Páratartalom	10...95 % nem kondenzálódó
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...55 °C
Üzemi Magasság	2000 m
Rezgési Ellenállás	1 gn egyenletes gyorsulás (f = 5...500 Hz) HDD 2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5...500 Hz) SSD vagy CFast 2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5...500 Hz) 1-3, 5-7, 9-11,13-15, 17-19, 21-23 csatornák

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,8 cm
1. Csomag Szélessége	35,0 cm
1.Csomag Hossza	55,8 cm
1. Csomag Súlya	6,6 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Higanymentes


✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings


Dimensions

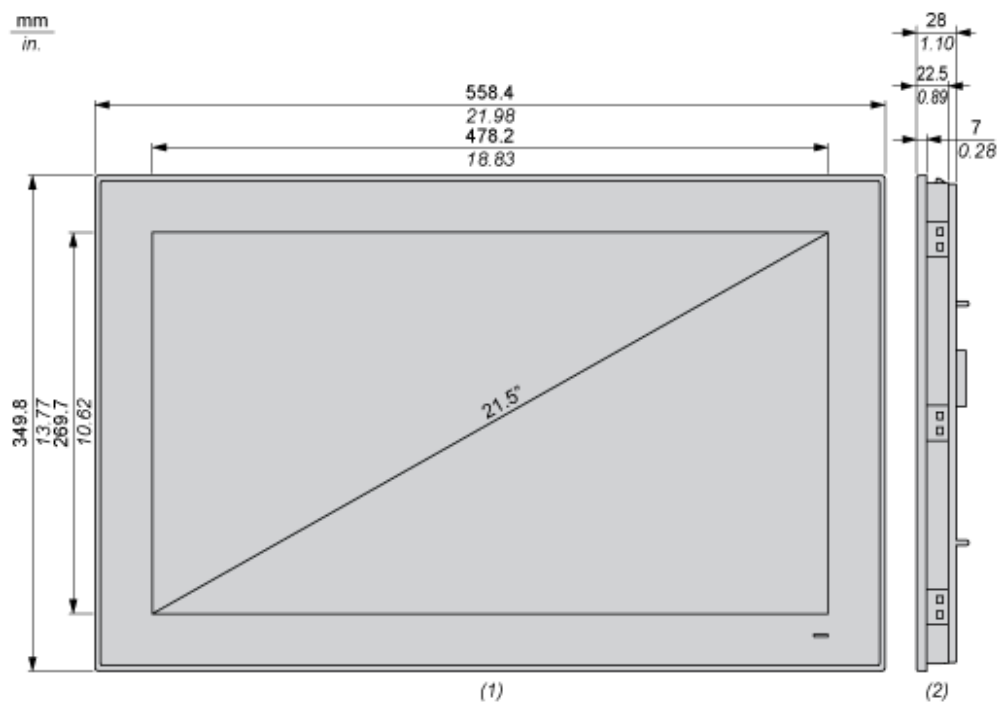

- (1) Front view
- (2) Right view


Mounting and Clearance

Spacing Requirements

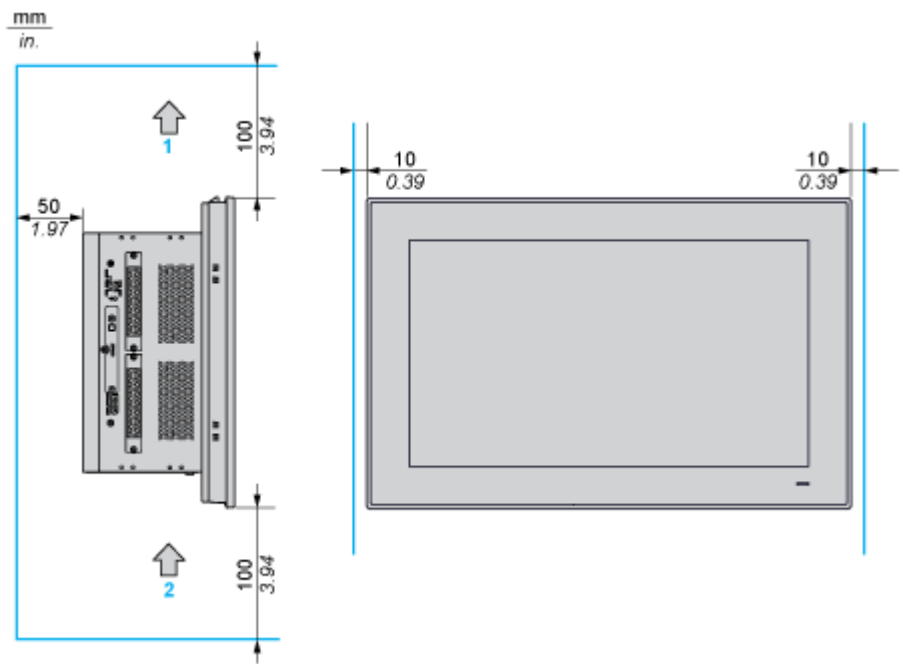


- 1 : Air out
- 2 : Air in

Mounting Orientation

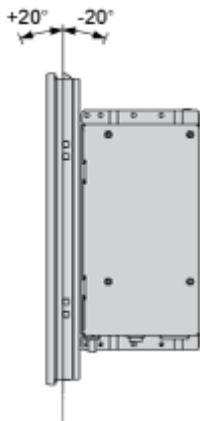

Panel Cut Dimensions

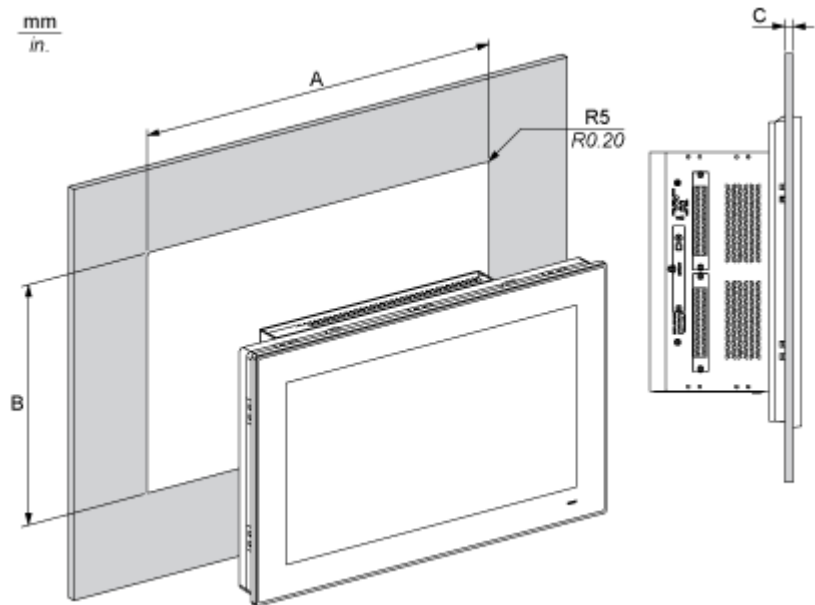

A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
550.3	21.66	341.8	13.45	2...6	0.08...0.23	5	0.20