

Termékadatlap

Műszaki adatok



Magelis S-Panel PC Performance 15", SSD 256GB, 8GB DDR3, Windows 10

HMIPSPS752D180L

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2022. jún. 30.

! A szolgáltatás hamarosan nem lesz elérhető: 2026. jún. 30.

! Kifutó termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony K
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Multi-touch screen
Processzor Neve	Intel Core i3 4010U at 1,7 GHz
Processzor Típusa	Intel QM87
Szabad Bővítőhelyek	1 belső SATA HDD/SSD 1 CFast
Kijelző Mérete	15,6 inch
Kijelző Színe	16777216 szín
Fénysűrűség	300 cd/m²
Felbontás (Pixel)	4096 x 4096
Videovezérlő Típusa	Intel HD Graphics 4400
Operációs Rendszer	Windows 10 IoT Enterprise 64 bitűbnyelvű
Szoftvercsomag	EcoStruxture Secure Connect Advisor éves előfizetés cyber security licensz szükséges EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI licensz szükséges EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA a külsőb átlépésekor EcoStruxure Augmented Operator Advisor szerver kiterjesztett valóság licensz szükséges Vijeo Citect DVD SCADA licensz szükséges

Kiegészítő jellemzők

Pontok Száma	5
Végpont Típusa	Érintőképernyő
Memóriatípus	8 GB RAM DDR3 belső
Adattároló Berendezés	256 GB hátoldal SSD 1500000 óra mtbf
Képarány	16:9
Kijelző Típusa	LED Színes TFT LCD
Kijelző Felbontása	1366 x 768 pixel WXGA
Világítás Élettartama	50000 óra
Vízszintes X Függőleges Látási Szög	150 x 140°
Érintőkijelző	PTC (projected capacitive technology)
Hűtés Típusa	Ventilátor nélkül Passzív

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Figyelő Időzítő	1...255 ms
Villamos Csatlakozás	AS-Interface csatlakozó, connector type: SMA, 3 utas
Bővítőhelyek Száma	1 mini PCI Express teljes méretű
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V DC +/- 20 % 100...240 V AC HMIYPSPMAC1 adapterrel
Teljesítmény W-Ban	18...60 W
Mechanikai Hibatűrési Képesség	Keményység karcállóság 7 gn
Helyi Jelzés	Berregő Online: LED (zöld) Indítás: LED (narancs)
Rendelkezésre Álló Funkció	Üzemóra számláló
Szélesség	419,7 mm
Magasság	269 mm
Mélység	56,7 mm
Kivágási Méretek	412,4 (+/- 0,7) x 261,7 (+/- 0,4)
Nettó Súly	6 kg
Kijelző Mérete	15" wide multi-touch
Fő Típus	Teljesítmény

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP669 homloklap:
Terméktanúsítványok	EAC CE AS/NZS C-Tick.1 CCC RCM
Szabványok	FCC part 15 class B IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-4 CISPR 11 IEC 60950-1 UL 60950-1 CSA C22.2 No 60950-1
Írányelvek	2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás 2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
Szennyezettségi Fok	2
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	0...55 °C SSD vagy CFast 0...55 °C 1-3, 5-7, 9-11,13-15, 17-19, 21-23 csatornák 0...45 °C HDD 0...45 °C motorhajtású
Környezeti Levegő Hőmérséklet Tárolásra	-20...60 °C
Relatív Páratartalom	10...95 % nem kondenzálódó
Üzemi Magasság	2000...3800 m
Rezgési Ellenállás	1 gn egyenletes gyorsulás (f = 5...500 Hz)HDD 2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5...500 Hz)SSD vagy CFast 2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5...500 Hz)1-3, 5-7, 9-11,13-15, 17-19, 21-23 csatornák

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
-------------------------------------	-----

Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	17,5 cm
1. Csomag Szélessége	54,0 cm
1.Csomag Hossza	70,0 cm
1. Csomag Súlya	10,0 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Higanymentes


✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings


Dimensions

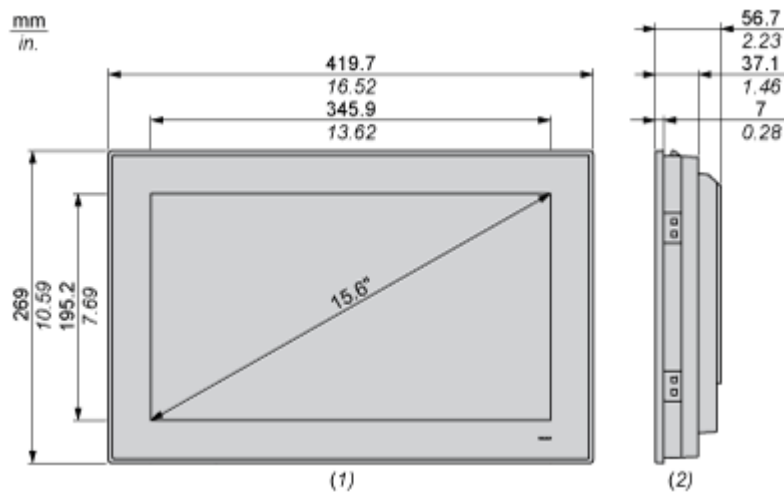

- (1) Front view
- (2) Right view

Mounting and Clearance

Spacing Requirements

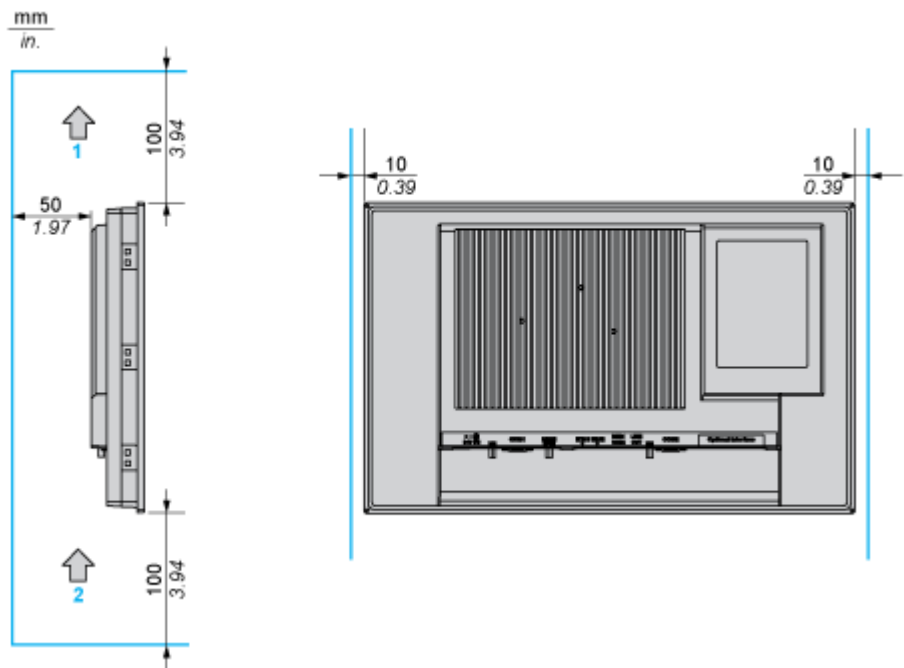


1 : Air out

2 : Air in

Mounting Orientation



Panel Cut Dimensions

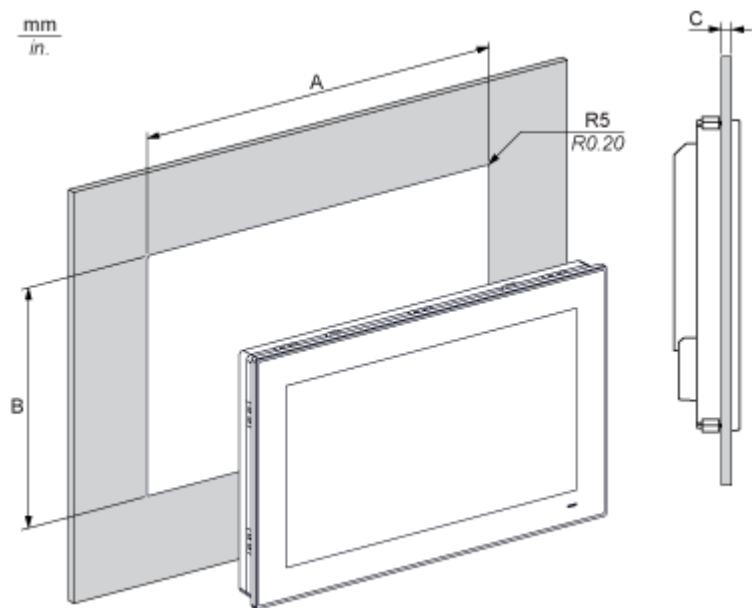

A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
412.4	16.24	261.7	10.30	2...6	0.08...0.23	5	0.20