


# Termékadatlap

Műszaki adatok

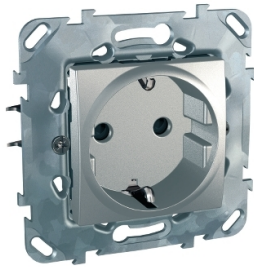

## UNICA 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, 16A, alumínium

MGU50.037.30Z

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

### Fő jellemzők

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Termékcsalád                  | Unica                             |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa  | Csatlakozóaljzat                  |
| Esztétikai Név                | Unica Top - Unica Class           |
| Készülék Bemutatása           | Mechanizmus zamak rögzítőkerettel |
| Készülék Felszerelése         | Süllyesztett                      |
| Aljzatszám                    | 1                                 |
| Aljzatok Pólusainak Kiosztása | 2P + F                            |
| Aljzat Szabványától Eltérés   | Csatlakozóaljzat                  |
| Aljzat Szabványának Leírása   | Oldalsó földcsatlakozás           |
| Névleges Áram                 | 16 A                              |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Készülék Alkalmazás                     | Tápegység                                                                   |
| Fedél Típus                             | Biztonsági zsaluval                                                         |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség          | 250 V                                                                       |
| Hálózat Típusa                          | AC                                                                          |
| Hálózati Frekvencia                     | 50/60 Hz                                                                    |
| Modulok Száma                           | 2 modul                                                                     |
| Rögzítési Mód                           | M4 csavar rögzítés                                                          |
| Színárnyalat                            | Alumínium                                                                   |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok         | Csavaros bekötések                                                          |
| Kábelkeresztmetszet                     | 0...4 mm² - kábel merevsége: rugalmas<br>0...4 mm² - kábel merevsége: merev |
| Minimális Terhelésmegszakítási Képesség | 100 művelet 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,6                                |
| Elektromos Élettartam                   | 10000 ciklus, cos phi = 0,8                                                 |
| Szigetelési Ellenállás                  | > 5 mOhm -500 V                                                             |
| Dielektromos Szilárdság                 | 2000 V                                                                      |
| Anyag                                   | ASA + PC: betét fedlap<br>Zamak + PA (poliamid): alkatrész                  |
| Készletenkénti Mennyiség                | 1 darab film                                                                |
| Beágyazási Mélység                      | 30 mm                                                                       |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|            |           |
|------------|-----------|
| Mélység    | 40 mm     |
| Szélesség  | 70,9 mm   |
| Magasság   | 70,9 mm   |
| Nettó Súly | 0,0739 kg |

## Környezet

|                                                     |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete | 15...30 °C                                                                                                |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz         | 0...35 °C                                                                                                 |
| Ik Védettségi Fok                                   | IK02                                                                                                      |
| Ip Védettségi Fok                                   | IP20                                                                                                      |
| Környezeti Jellemző                                 | Folyékony szappan<br>UV-álló<br>Aceton<br>Ablaktisztító folyadék<br>Alkohol<br>Benzin<br>Olaj<br>Fehérítő |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1         |
| 1. Csomag Magassága                  | 4,500 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 7,500 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 7,500 cm  |
| 1. Csomag Súlya                      | 74,000 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 10        |
| 2.Csomag Magassága                   | 8,000 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 20,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 22,500 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 840,000 g |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S03       |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 50        |
| 3.Csomag Magassága                   | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                 | 30,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                     | 40,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                      | 4,574 kg  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |