


Termékadatlap

Műszaki adatok

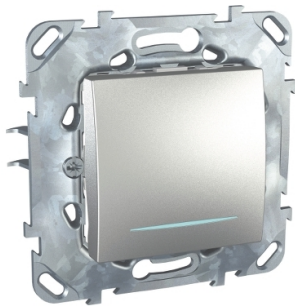

UNICA Egypólusú kapcsoló, kék jelzőfénnyel, rugós bekötés 10AX, alumínium

MGU50.201.30NZ

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Range Of Product	Unica
Esztétikai Név	Unica Top - Unica Class
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kapcsoló
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Technológia Típusa	Elektromechanikus
Kapcsolási Funkció	Egypólusú
Billentyűk Száma	1
Készülék Alkalmazás	Világításvezérlés
Tartozék	Belső hálózati csatlakozás
Színárnyalat	Alumínium

Kiegészítő jellemzők

Névleges Áram	10 AX
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	250 V
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Elektromos Élettartam	10000 ciklus
Szigetelési Ellenállás	> 5 mOhm -500 V
Dielektromos Szilárdság	2000 V
Minimális Terhelésmegszakítási Képesség	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi = 0,3
Nyitási Távolság	> 3 mm
Működtetőszerkezet	Billentyű
Modulok Száma	2 modul
Jelzőfény	LED, szín: kék, áramfogyasztás: 0.15 mA, hőmérsékletemelkedés: 15 °C
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rugós bekötés
Kábelkeresztmetszet	0...2,5 mm² merev kábel 0...2,5 mm² rugalmas kábel
Anyag	Zamak + PA (poliamid): alkatrész
Rögzítési Mód	M4 csavar rögzítés
Szélesség	70,9 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Magasság	70,9 mm
Mélység	34 mm
Beágyazási Mélység	22 mm
Nettó Súly	0,0616 kg
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	25...35 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	0...50 °C
Szabványok	EN 60669-1:1999+A1+A2 EMC/EN/IEC 61547 2006/42/EK irányelv a gépekről

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP20
Ik Védettségi Fok	IK02
Környezeti Jellemző	Olaj Folyékony szappan Ablaktisztító folyadék Aceton Alkohol UV-álló Benzin Fehérítő

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,700 cm
1. Csomag Szélessége	3,800 cm
1.Csomag Hossza	6,800 cm
1. Csomag Súlya	60,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	7,500 cm
2. Csomag Szélessége	19,500 cm
2. Csomag Hossza	21,500 cm
2. Csomag Súlya	600,000 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	10
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	1055,000 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre