


# Termékadatlap

Műszaki adatok

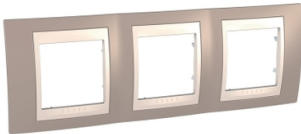

## UNICA Plus hármass vízszintes keret, krém betéttel, szahara

MGU6.006.574

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. szept. 30.

! Megszűnt termék

### Fő jellemzők

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Termékcsalád                 | Unica                   |
| Készülék Alkalmazás          | Felszerelés             |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Keret                   |
| Esztétikai Név               | Unica Plus              |
| Sorolás Száma                | 3-as sorolás vízszintes |
| Rögzítési Mód                | Rápatintható            |
| Keret Színe                  | Menyét                  |
| Dekoráció Színe              | Krém                    |

### Kiegészítő jellemzők

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anyag                        | ASA + PC: takarókeret<br>ASA + PC: átmenő rész<br>ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): keret |
| Szabványok                   | EN 60669-1:1999+A1+A2                                                                        |
| Magasság                     | 80 mm                                                                                        |
| Szélesség                    | 232 mm                                                                                       |
| Mélység                      | 14 mm                                                                                        |
| Középpontok Közötti Távolság | 71 mm                                                                                        |
| Nettó Súly                   | 0,05 kg                                                                                      |
| Piaci Szegmens               | Kiskereskedelmi<br>Lakossági                                                                 |

### Környezet

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ik Védettség Fok    | IK02                                                                                                      |
| Ip Védettség Fok    | IP20                                                                                                      |
| Környezeti Jellemző | UV-álló<br>Benzin<br>Olaj<br>Fehérítő<br>Aceton<br>Ablaktisztító folyadék<br>Alkohol<br>Folyékony szappan |

### Csomagolási egység

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa | PCE |
|-------------------------------------|-----|

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1         |
| 1. Csomag Magassága                  | 1,000 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                 | 8,000 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 23,000 cm |
| 1. Csomag Súlya                      | 49,800 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 5         |
| 2.Csomag Magassága                   | 7,500 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                 | 9,000 cm  |
| 2. Csomag Hossza                     | 25,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 312,000 g |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa | S02       |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 25        |
| 3.Csomag Magassága                   | 15,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                 | 30,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                     | 40,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                      | 1,788 kg  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                 |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                            |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |