


Termékadatlap

Műszaki adatok

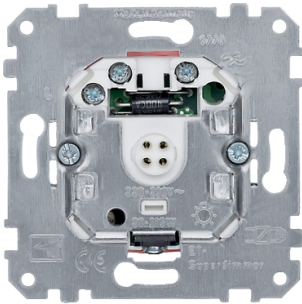

MERTEN Univerzális nyomógombos dimmer, kapacitív terhelésekhez, 20-315 W

MTN577899

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2024. ápr. 25.

⚠ Kifutó termék

Fő jellemzők

Termék Márkanéve	Schneider Electric
Termékválaszték	Merten System M
Termékcsalád	Merten System Design
Termék Neve	Merten inserts
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Fényerőszabályzó
Készülék Alkalmazás	Világításvezérlés
Készülék Bemutatása	Mechanizmus rögzítőkerettel
Ip Védettségi Fok	IP20

Kiegészítő jellemzők

Vezérlő Típusa	Nyomógomb Az automatizmus gátlása Rádiófrekvencia Gomb
Fényerőszabályzó Vezérlés	Push típusú
Rendelkezésre Álló Funkció	Memória funkcióval
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	230 V
Hálózati Frekvencia	50...60 Hz
Terhelés Típusa	Kapacitív
Bemeneti Kompatibilitás	Nyomógombok és elektronikus betétek
Anyag	Fém Műanyag
Rögzítési Mód	Csavarokkal és karmokkal
Vezetékes Eszköz Felszerelése	Süllyesztett

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémmentes

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv

Megfelelő

[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Körk   Rösségi Profil

[Élettartam végére vonatkozó információ](#)