


Termékadatlap

Műszaki adatok

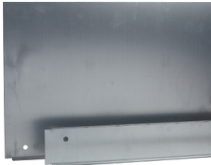

1 bemenetes kábelbevezető lemez (800*400) SF

NSYEC841

Nettó listaár: 27 053,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Kábelkezelő tartozék
Application	Többcélú
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial SFHD
Szerelési Hely	Szekrény alsó része
Kábeltömítés Típusa	Szabvány
Kábelbemenet	1 bevezető
Készülék Összetétel	rögzítőelemek 1 lemezek 15 x 25 mm keresztmetszetű poliuretán tapadó tömítés
Mennyiség Készletenként	1 darab
Anyag	Galvanizált acél

Kiegészítő jellemzők

Magasság	30 mm
Szélesség	Névleges: 800 mm Hasznos: 616 mm Valós: 650 mm
Mélység	Névleges: 400 mm
Vastagság	1,5 mm

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,0 cm
1. Csomag Szélessége	15,0 cm
1.Csomag Hossza	65,5 cm
1. Csomag Súlya	2,88 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	50
2.Csomag Magassága	40,0 cm
2. Csomag Szélessége	80,0 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag Hossza	120,0 cm
2. Csomag Súlya	145,3 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre