


Termékadatlap

Műszaki adatok

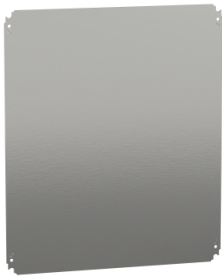

Fém szerelőlap (700*600)

NSYMM76

Nettó listaár: 45 793,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Spacial
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Szerelési tartozék
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szerelőlemez rögzített része
Készülék Alkalmazás	Többcélú
Szekrény Névleges Méretei	-
Szerelési Hely	Közvetlen rögzítés a hátlemezeken Lépcsős csúszka
Szerelőlemez Leírás	Teli
Termékcsalád Kompatibilitása	Spacial Spacial S3DB Spacial Spacial CRNG Spacial Spacial S3XEX
Mennyiség Készletenként	1 darab
Anyag	Galvanizált acél

Kiegészítő jellemzők

Rögzítési Mód	Csavar nélküli - csavartípus M8 Rögzítő készlettel
Állandó Engedélyezhető Teljesítmény	135 kg
Magasság	650 mm
Szélesség	550 mm
Vastagság	1,8 mm
Nettó Súly	5,033 kg

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	0,3 cm
1. Csomag Szélessége	56 cm
1.Csomag Hossza	65,5 cm
1. Csomag Súlya	4,904 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAM
Egységek Száma 2. Csomagban	50
2.Csomag Magassága	47 cm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

2. Csomag Szélessége	100 cm
2. Csomag Hossza	120 cm
2. Csomag Súlya	258 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre