


Termékadatlap

Műszaki adatok

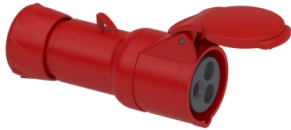

PRATIKA Lengőaljzat, 2P+F, 9h, 16A, 415V, IP44, gyorscsatlakozás

PKY16M433

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Figyelmeztető címke
Készülék Rövid Neve	PratiKa dugós csatlakozó
Aljzat, Foglalat Kategória	Kisfeszültség
Pólusok Megnevezése	2P + E
Hálózat Típusa	AC
Aljzat Szabványa	Ipari

Kiegészítő jellemzők

Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája	Közvetlen
[In] Névleges Áramerősség	16 A
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	380...415 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet	9 h
Aljzat, Foglalat Anyaga	Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők Anyaga	A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Gyorscsatlakozó-aljzat
Kábel Keresztmetszete	1...2,5 mm²
Kábel Külső Átmérője	8...15 mm
Kábelbemenet	Kábelcsatorna Vezetősín
Menet Típusa	Pg 21
Nettó Súly	0,169 kg
Magasság	78 mm
Szélesség	78 mm
Mélység	140 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Feszültség Színe	Vörös

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	IEC 60309-2 IEC 60309-2
Ip Védettségi Fok	IP44 conforming to MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív Páratartalom	50 % -40 °C 70 % -30 °C 90 % -20 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,000 cm
1. Csomag Szélessége	8,000 cm
1.Csomag Hossza	14,400 cm
1. Csomag Súlya	153,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	12,300 cm
2. Csomag Szélessége	26,800 cm
2. Csomag Hossza	27,000 cm
2. Csomag Súlya	1,642 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	30
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	7,233 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre