

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony foglalat, RPM4***
teljesítményreléhez, 4CO, vegyes
elrendezésű, csavaros

RPZF4

Nettó listaár: 2 616,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Electromechanical Relays
Készülék Rövid Neve	RPZ
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Aljzat
Termékkompatibilitás	Dugaszolható relé RPZ mellett 4 C/O érintkező
Érintkezők Típusa És Összetétele	4 C/O
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	16 A
Ue Névleges Üzemi Feszültség	< 250 V

Kiegészítő jellemzők

Tű Alakja	Sík
Érintkező Elrendezés	Vegyes
Meghúzási Nyomaték	< 1 N.m esetén M3,5
Rögzítési Mód	Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) Rápattintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Túlfeszültség Kategória	III
Szennyezettségi Fok	3
Minimális Rendelési Mennyiség	10
Szélesség	50 mm
Nettó Súly	0,094 kg

Környezet

Csatlakozás Típusa	- csavaros csatlakozás, rugalmas kábel kábelvéggel 1 x 0,5...1 x 3,3 mm ² / AWG 20...AWG 16 - csavaros csatlakozás, tömör kábel kábelvég nélkül 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² / AWG 20...AWG 17 - csavaros csatlakozás, rugalmas kábel kábelvéggel 2 x 0,5...2 x 4 mm ² / AWG 20...AWG 16 - csavaros csatlakozás, tömör kábel kábelvég nélkül 2 x 0,5...2 x 10 mm ² / AWG 20...AWG 17
Ip Védettségi Fok	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Dielektromos Szilárdság	2500 V
Szabványok	IEC 61995-1
Terméktanúsítványok	UL-Aex CSA-Ex
Jelölés	CE

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-40...55 °C

Csomagolási egység

1. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	2,994 cm
1. Csomag Szélessége	5,03 cm
1.Csomag Hossza	8,379 cm
1. Csomag Súlya	101,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	6,6 cm
2. Csomag Szélessége	8,8 cm
2. Csomag Hossza	25,1 cm
2. Csomag Súlya	1,01 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	110
3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	11,65 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes


✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Dimensions Drawings


Dimensions

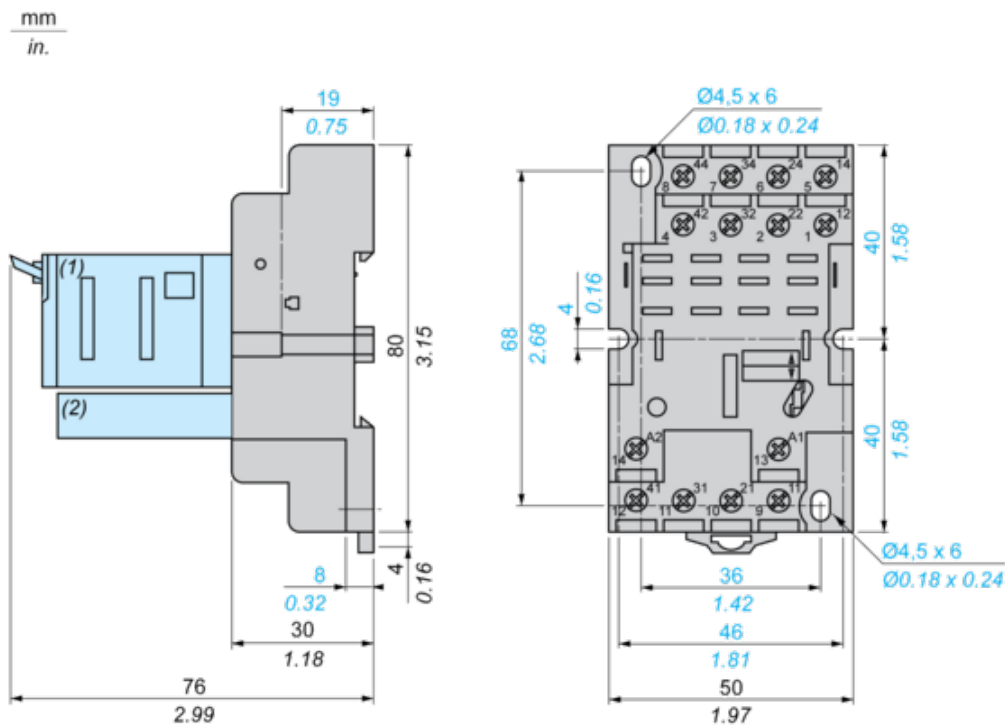

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram

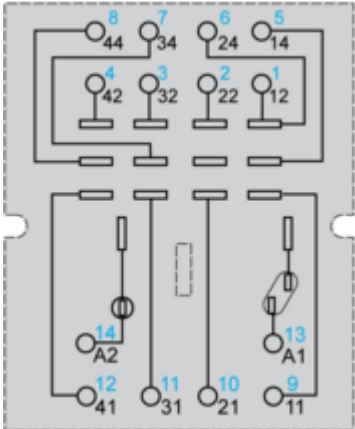

Symbols shown in blue correspond to Nema marking.